

Vis à bois à effet ultra serrant ASSY® 3.0 P zingué double filetage

Vis avec effet de serrage. Idéale pour les panneaux de particules. Particulièrement adaptée pour les fixations intérieures et la fabrication de meubles.

Les composants sont serrés de manière optimale grâce filetage sous la tête à pas réduit. Cela empêche l'apparition d'un écart entre les composants ou que la tête fraisée d'une vis pour panneau en bois aggloméré conventionnelle ne pénètre trop profondément dans un composant.



ASSY

Empreinte AW

- Transmission des forces maximale
- Pas d'oscillation

Tête fraisée et fraisoirs à facettes

- Fraisage facile et propre
- Pas d'endommagement des composants avec revêtement boisé

Filetage sous tête

- Composants parfaitement serrés
- Surcouple accru

 

Filetage large et asymétrique

- Vissage simple
- Temps de traitement rapide

Pointe symétrique

Positionnement rapide et sécurisé

Empreinte intérieure	AW20
Matière	Acier trempé
Finition	Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant
Conforme à la norme RoHS	Oui

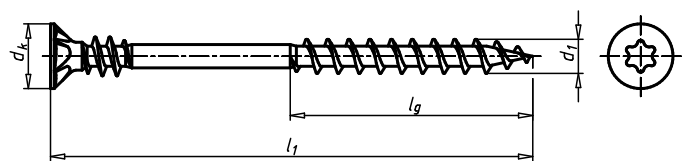


Diamètre nominal (d)	Longueur (l)	Longueur de filetage (l _g)	Diamètre de tête (d _h)	Hauteur de tête (k)	Art. N°	Condit.
3,5 mm	40 mm	23 mm	7 mm	3,3 mm	0170 403 541	500
4 mm	45 mm	23 mm	8,6 mm	2,65 mm	0170 404 45	500
4 mm	50 mm	23 mm	7,7 mm	2,5 mm	0170 404 50	500

Diamètre nominal (d)	Longueur (l)	Longueur de filetage (lg)	Diamètre de tête (d _h)	Hauteur de tête (k)	Art. N°	Condit.
4 mm	60 mm	30 mm	7,7 mm	2,5 mm	0170 404 60	250
4 mm	70 mm	30 mm	7,7 mm	2,5 mm	0170 404 70	200

Adapté au système de stockage ORSY®

Détails/application

Fabrication de meubles

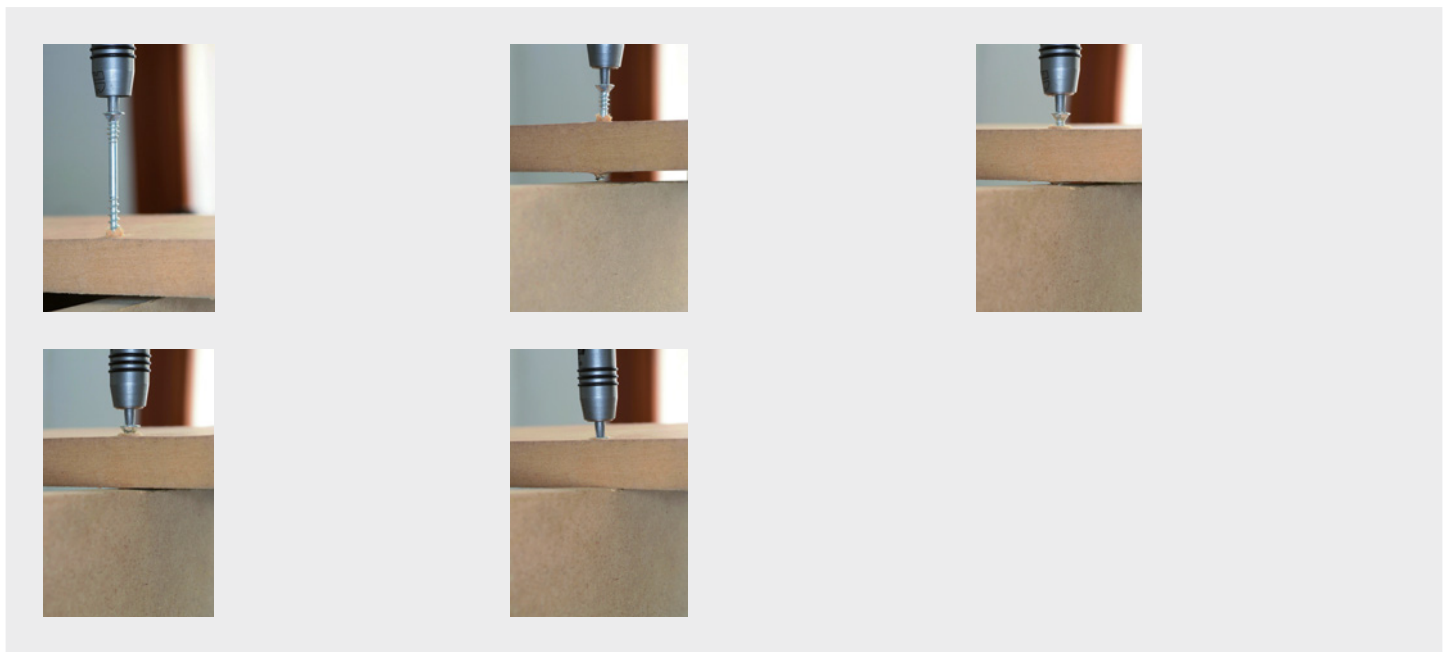

Preuve de la performance

ATE-11/0190



Indication

- * Particulièrement adaptée pour renforcer 2 panneaux de particules, épaisseur 16 mm
- ** Particulièrement adaptée pour renforcer 2 panneaux de particules, épaisseur 19 mm