

## Niveau à bulle rectangulaire en alliage d'aluminium

### Conception légère

#### Excellente lisibilité et longue durée de vie

Fiole en acrylique avec repères de lecture incrustés et anti-corrosion

#### Pas de décoloration du liquide, précision maximale même en cas de variations importantes de températures


Liquide de niveau fluorescent très résistant aux rayons UV

#### Surface très lisse et donc facile à nettoyer

Peinture par poudrage électrostatique gris



Hauteur (H)	20 mm
Largeur (B)	50 mm
Précision de mesure (par longueur)	0,5 mm/m
Précision de mesure (en degrés)	0,029degré

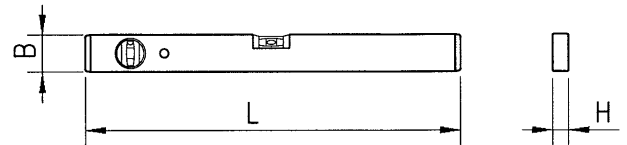

Longueur (L)	N° article	Condit.
40 cm	<b>0714 644 404</b>	1
50 cm	<b>0714 644 405</b>	1
60 cm	<b>0714 644 406</b>	1
80 cm	<b>0714 644 408</b>	1
100 cm	<b>0714 644 410</b>	1
120 cm	<b>0714 644 412</b>	1
180 cm	<b>0714 644 418</b>	1

### Détails/application

