

## Cosse électrique à sertir, cosse plate mâle, entièrement isolée

### Isolation PVC

Tension nominale max.	600 V/CA
Température d'utilisation min./max.	-10 à 75 °C
Matière	Cuivre
Finition	Étain, épaisseur du revêtement 5µm, incolore, très brillant
Matériau isolant	Polychlorure de vinyl
Sans halogène	Non
Sans silicone	Non

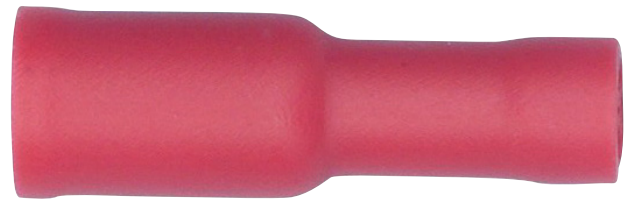


Illustration uniquement

Section de câble min./max.	Couleur	Diamètre	Art. N°	Condit.
0,5-1 mm <sup>2</sup>	Rouge	4 mm	<b>0558 947 1</b>	100/300 /500
1,5-2,5 mm <sup>2</sup>	Bleu	5 mm	<b>0558 949 2</b>	100/300

Compatible avec système de stockage ORSY

### Détails/application

Pour conducteurs en cuivre à fils fins et ultra fins

### Indication

L'installateur doit contrôler le câble inséré (au moyen d'un test d'extraction, si nécessaire).

Produits associés		Art. N°
Pince à sertir pour connecteurs isolés		<b>0714 106 111</b>
Pince à dénuder auto-réglable automatique		<b>0714 109 010</b>
Produits associés pour	Désignation	Art. N°
0558 947 1	Pince à sertir pour têtes remplaçables	<b>0714 107 500</b>
	Tête d'outil, grand modèle	<b>0714 107 596</b>
0558 949 2	Pince à sertir pour têtes remplaçables	<b>0714 107 500</b>
	Tête d'outil, grand modèle	<b>0714 107 596</b>