

Cosse plate mâle/femelle isolée

Isolation PVC

Dimensions de la fiche/ douille/languette plate	6,3x0,8mm
Matériau isolant	Polychlorure de vinyl

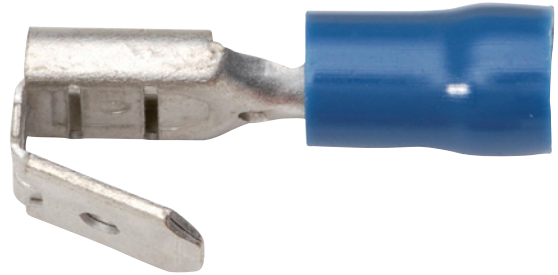


Illustration uniquement

Art. N°	0558 755 3	0558 942 1	0558 755 4	0558 943 2	0558 944 4
Condit.	100	100/300	100	100/500	100
Section de câble min./max.	0,5-1,5 mm ²	0,5-1 mm ²	1,5-2,5 mm ²	1,5-2,5 mm ²	4-6 mm ²
Couleur	Rouge	Rouge	Bleu	Bleu	Jaune
Tension nominale max.		600 V/CA		600 V/CA	600 V/CA
Température d'utilisation min./max.	-15 à 75 °C	-10 à 75 °C	-15 à 75 °C	-10 à 75 °C	-10 à 75 °C
Matière		Cuivre		Cuivre	Cuivre
Finition		Étain, épaisseur du revêtement 5µm, incolore, très brillant		Étain, épaisseur du revêtement 5µm, incolore, très brillant	Étain, épaisseur du revêtement 5µm, incolore, très brillant
Sans halogène		Non		Non	Non
Sans silicone		Non		Non	Non

Compatible avec système de stockage ORSY

Détails/application

Pour conducteurs en cuivre à fils fins et ultra fins

Indication

L'installateur doit contrôler le câble inséré (au moyen d'un test d'extraction, si nécessaire).

Produits associés		Art. N°
Pince à sertir pour connecteurs isolés		0714 106 111
Pince à dénuder auto-réglable automatique		0714 109 010
Produits associés pour	Désignation	Art. N°
0558 942 1	Pince à sertir pour têtes remplaçables	0714 107 500
	Tête d'outil, grand modèle	0714 107 596
0558 943 2	Pince à sertir pour têtes remplaçables	0714 107 500
	Tête d'outil, grand modèle	0714 107 596
0558 944 4	Pince à sertir pour têtes remplaçables	0714 107 500
	Tête d'outil, grand modèle	0714 107 597