

Pantalon haute visibilité fluo hiver, classe 2

Le pantalon haute qualité et haute visibilité protège le corps contre le froid grâce à la doublure chaude matelassée. Le matériau stretch assure un confort et une liberté de mouvement maximum.

- Tissu stretch durable, séchage rapide, entretien facile
- 2 poches avant, 2 poches arrière avec doublure et fermeture éclair sur la droite poche de cuisse, poche pour règle pliante, poche pour téléphone portable, boucle pour marteau
- Réflecteurs LOXY®
- Triple couture, coupe ergonomique au genou
- Poches de genou, certifiées conformes à la norme EN 14404
- EN 14058, EN 20471 classe 2




STRETCH2W

Matière	74 % polyester, 22 % coton, 4 % élasthanne
Poids du tissu par m ²	250 g
Normes	EN 14058
Norme EN	20471, 14058
Matériau de revêtement	100% polyester
Rembourrage	100% polyester
Lavable à	60°C
Instructions d'entretien	Ne pas utiliser d'eau de Javel, Séchage au sèche-linge à basse température, Ne pas repasser, Ne pas nettoyer à sec

Couleur	Taille	Taille FR/ES/PT/BE	N° article	Condit.
Jaune, Anthracite	24	44C	M410 089 401	1
Jaune, Anthracite	25	46C	M410 089 403	1
Jaune, Anthracite	26	48C	M410 089 405	1
Jaune, Anthracite	27	50C	M410 089 407	1
Jaune, Anthracite	28	52C	M410 089 409	1
Jaune, Anthracite	29	54C	M410 089 411	1
Jaune, Anthracite	30	56C	M410 089 413	1
Jaune, Anthracite	40	34	M410 089 417	1
Jaune, Anthracite	42	36	M410 089 419	1
Jaune, Anthracite	44	38	M410 089 421	1
Jaune, Anthracite	46	40	M410 089 423	1
Jaune, Anthracite	48	42	M410 089 425	1
Jaune, Anthracite	50	44	M410 089 427	1
Jaune, Anthracite	52	46	M410 089 429	1
Jaune, Anthracite	54	48	M410 089 431	1
Jaune, Anthracite	56	50	M410 089 433	1
Jaune, Anthracite	58	52	M410 089 435	1
Jaune, Anthracite	60	54	M410 089 439	1
Jaune, Anthracite	62	56	M410 089 443	1
Jaune, Anthracite	64	58	M410 089 447	1

Couleur	Taille	Taille FR/ES/PT/BE	N° article	Condit.
Jaune, Anthracite	66	60	M410 089 451	1
Jaune, Anthracite	90	38L	M410 089 457	1
Jaune, Anthracite	94	40L	M410 089 459	1
Jaune, Anthracite	98	42L	M410 089 461	1
Jaune, Anthracite	102	44L	M410 089 463	1
Jaune, Anthracite	106	46L	M410 089 465	1
Jaune, Anthracite	110	48L	M410 089 467	1
Jaune, Anthracite	114	50L	M410 089 469	1
Jaune, Anthracite	118	52L	M410 089 471	1
Orange, Anthracite	24	44C	M410 088 401	1
Orange, Anthracite	25	46C	M410 088 403	1
Orange, Anthracite	26	48C	M410 088 405	1
Orange, Anthracite	27	50C	M410 088 407	1
Orange, Anthracite	28	52C	M410 088 409	1
Orange, Anthracite	29	54C	M410 088 411	1
Orange, Anthracite	30	56C	M410 088 413	1
Orange, Anthracite	40	34	M410 088 417	1
Orange, Anthracite	42	36	M410 088 419	1
Orange, Anthracite	44	38	M410 088 421	1
Orange, Anthracite	46	40	M410 088 423	1
Orange, Anthracite	48	42	M410 088 425	1
Orange, Anthracite	50	44	M410 088 427	1
Orange, Anthracite	52	46	M410 088 429	1
Orange, Anthracite	54	48	M410 088 431	1
Orange, Anthracite	56	50	M410 088 433	1
Orange, Anthracite	58	52	M410 088 435	1
Orange, Anthracite	60	54	M410 088 439	1
Orange, Anthracite	62	56	M410 088 443	1
Orange, Anthracite	64	58	M410 088 447	1
Orange, Anthracite	66	60	M410 088 451	1
Orange, Anthracite	90	38L	M410 088 457	1
Orange, Anthracite	94	40L	M410 088 459	1
Orange, Anthracite	98	42L	M410 088 461	1
Orange, Anthracite	102	44L	M410 088 463	1
Orange, Anthracite	106	46L	M410 088 465	1
Orange, Anthracite	110	48L	M410 088 467	1
Orange, Anthracite	114	50L	M410 088 469	1
Orange, Anthracite	118	52L	M410 088 471	1

Homologation

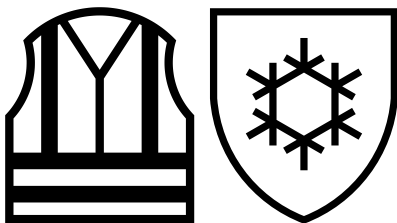

LOXY® est une marque déposée de la société Loxy AS NO.