

Lame de scie sabre, métal, quatre étoiles Demolition Longlife/acier inoxydable professionnel

Pour travaux de démolition. Capacité de charge maximale et durée de vie extrêmement longue. Idéale pour la coupe d'acier inoxydable

- Le carbure garantit une très longue durée de vie et offre une capacité de charge maximale, en particulier lors de la découpe d'acier inoxydable.
- La lame coupe avec précision et à angle droit grâce à son corps de lame extrêmement large

 



Illustration uniquement

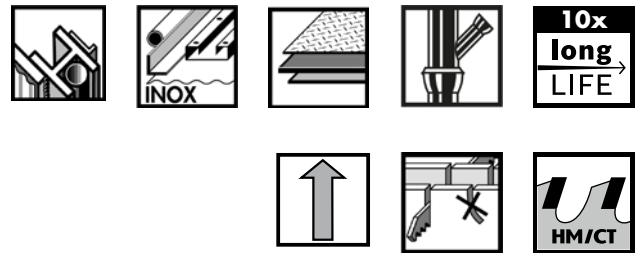

Pas de la denture	3 mm
Épaisseur	1,25 mm
Spécialement adapté à	Profilés métalliques et tubes, Acier inoxydable, profilés et tuyaux, Tôles épaisses
Convient pour	Tuyaux en acier, tuyaux en métal coulé
Nombre de pièces	3 PCS

Longueur (L)	Épaisseur du matériau min./max.	Art. N°	Condit.
150 mm	0-100 mm	0615 915 300	1
228 mm	0-175 mm	0615 922 300	1

Mode d'emploi

Système de code couleur

- Marron : Convient pour le bois
- Bleu : Convient pour le métal
- Gris : Convient pour la construction/les applications universelles
- Vert : Convient pour l'acier inoxydable
- Rouge : Convient pour les inserts spéciaux

Système en étoiles

- Quatre étoiles : Lame de scie hautes performances avec une très grande longévité, pour les applications extrêmement exigeantes
- Trois étoiles : Lame de scie hautes performances pour les applications exigeantes, puissance de coupe élevée et grande longévité.
- Deux étoiles : Très bonne lame pour les applications intensives.
- Une étoile : Bonne lame standard pour les applications classiques.

Indication

- Des informations techniques supplémentaires sont disponibles sur l'emballage du produit.
- Pour les lames de scie sabre en métal, assurer le refroidissement, réduire le nombre de courses et désactiver l'oscillation.
- Le refroidissement accroît la durée de vie des lames de scie sabre.