


## Lame de scie sabre 4 étoiles pour opérations de secours

**Le spécialiste du sauvetage pour des applications très contraignantes d'opérations de sauvetage et d'assistance technique sans projection d'étincelles. Permet d'accéder rapidement aux victimes à secourir**

- Le carbure de tungstène assure une très grande longévité et permet une capacité de charge maximale pour l'assistance technique, les opérations de sauvetage et le démontage des véhicules
- La forme particulière de la lame permet d'effectuer des coupes plongeantes dans les pare-brise, les toits et les dessous de véhicules



Illustration uniquement

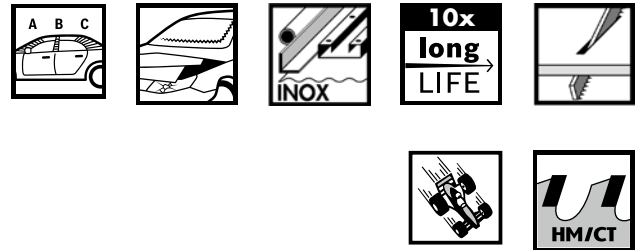

Pas de la denture	3 mm
Épaisseur	1,35 mm
Spécialement adapté à	Verre de sécurité laminé, Acier haute résistance
Convient pour	Acier inoxydable, tôles et profilés
Nombre de pièces	3 PCS

Longueur	Art. N°	Condit.
150 mm	0615 515 030	1
228 mm	0615 522 830	1

### Détails/application

Verre de sécurité feuilleté et acier haute résistance.

### Mode d'emploi

#### Code couleur

- Marron : Convient pour le bois
- Bleu : Convient pour le métal
- Gris : Convient pour la construction/les applications universelles
- Vert : Convient pour l'acier inoxydable
- Rouge : Convient pour les inserts spéciaux

#### Système en étoiles

- Quatre étoiles : Lame de scie hautes performances avec une très grande longévité, pour les applications extrêmement exigeantes
- Trois étoiles : Lame de scie hautes performances pour les applications très exigeantes, puissance de coupe élevée et grande longévité.
- Deux étoiles : Lame excellente pour les applications intensives.
- Une étoile : Excellente lame standard pour les applications classiques.

### Indication

Des informations techniques supplémentaires sont disponibles sur l'emballage du produit.