


KÉZI LEMEZVÁGÓ EK 16-E

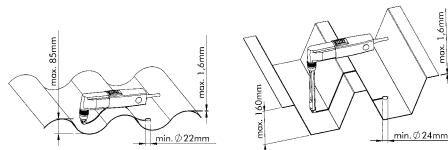

Nagy teljesítményű, univerzálisan alkalmazható, nagy vágási sebességű lemezvágó.

Optimálisan könnyű kezelés

20%-kal vékonyabb markolat méretek a keskeny hajtóműház révén.

Rendkívül felhasználóbarát

- Gyorskioldó rendszer a bélyeg és matrica egyszerű cseréjéhez
- A vágás iránya 45°-onként 360°-ban állítható a matricatartó szerszám nélküli elforgatásának köszönhetően

Elektronikus löketségállítás

Hőre érzékeny anyagokhoz (pl. műanyag) és precíziós sablonvágáshoz.

Nagyfokú tartósság

- A forgatható kerek bélyeg akár 30%-kal meghosszabbítja élettartamot, és csökkenti a működési költségeket
- Forgácsvédő rács a szellőzőnyílásokon

Alkalmazási terület

Vékony lemezek 1,6 mm-es vastagságig, trapézlemezek, hullámlemezek, profilok és nemesacél 0,7 mm-ig.

Cikkszám	0702 717 1
Alkatr. menny.	1
Névleges feszültség	230 V/AC
Teljesítményfelvétel	350 W
Min./max. üresjáratú löketség	0-1500 ford./perc(f/p)
Max. vágási képesség acéllemez esetén (400 N/mm²)	1,6 mm
Vágási sebesség	1,9 m/perc
Vágási sáv szélessége	5 mm
Gép tömege	1,8 kg
Kábelhossz	5 m

Szállítási terjedelemben a következő cikkszámhoz:	Jelölés	Cikkszám	Szám	Megnevezés
0702 717 1		0702 716 001	1	Vágókés (bélyeg) a hosszabítóhoz
		0702 716 002	1	Vágólap (matrica) a hosszabítóhoz
		0708 716 041	1	Tartó
		0715 36 20	1	Torx imbuszkulcs TX20x61
	Üres szerszámkoffer ORSY® 200	0955 702 1	1	Üres koffer gépekhez

Kapcsolódó termékek	Cikkszám
	0702 716 001
	0702 716 002
	0702 716 003
	0702 716 101
	0702 716 102
	0702 716 103
Hosszabító készlet	0702 716 104