

Könnyűfém ablakos vízmérték



- Alumínium profil, piros műanyagfelülettel
- Erős aluprofil ~537 g/m
- Méret kb. 48x21 mm
- 1 vízszintes libella
- 1 függőleges libella

Max. mérési tűréshatár:

- standard helyzetben: 0,5 mm/m (0,029°)


Felhasználási területek

- asztalosok
- ácsok
- szerelők
- peremépítéshez

A termék előnyei:

- Az ablak lehetővé teszi a függőleges libella leolvasását a szokásostól eltérően szemből is. Megkönnyíti és felgyorsítja a munka elvégzését
- Kermi által bevizsgált és ellenőrzött.
- Elektronikusan ellenőrzött libellák.
- Törhetetlen akrilüvegből készült libellák.
- Vízszintes libella nagyítólencsével és fényvisszaverő betét.
- Ütközéstompító végdugó.

Megnevezés	Cikkszám	Hosszúság	Cse/db
Ablakos vízmérték piros	0714 64 329	400 mm	1
	0714 64 349	600 mm	
	0714 64 359	800 mm	
	0714 64 369	1000 mm	
	0714 64 379	1500 mm	

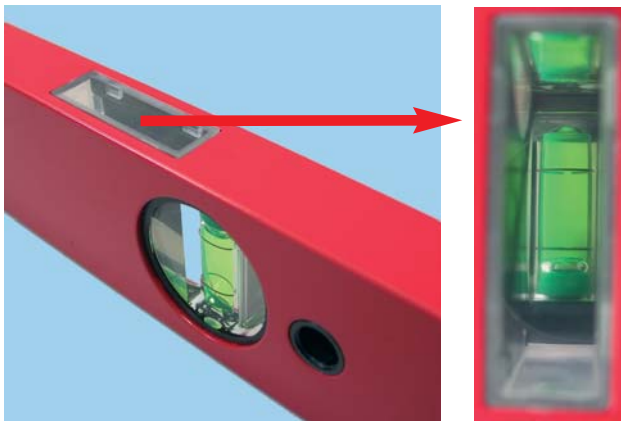

Megnevezés	Cikkszám	Hosszúság	Cse/db
Mágneses vízmérték	0714 64 389	205 mm	1

Mágneses vízmérték piros, habosított speciális műanyagból

- Prizmával ellátott mérőfelület.
- 1 vízszintes libella
- 1 függőleges libella
- libella 45 °-os mérésekhez
- Mágnessávvál és sima mérőfelülettel.

Max. mérési tűréshatár:

- Standard helyzetben: 1,0 mm/m (0,057°)

A termék előnyei:

- Ultrahanggal hegesztve.
- Törésálló akrilüvegből készült libellák.
- Víz-, hő- és hidegálló.
- Csekély súly.
- Mágnessáv jó tapadóerővel.