



RACSNIS MAGAZIN CSAVARHÚZÓ 12 DB BITTEL

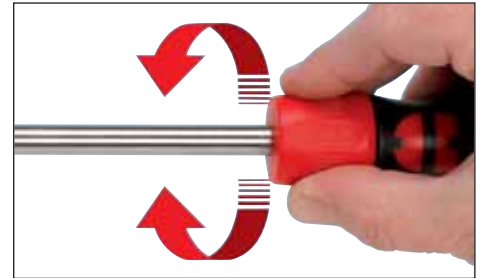

Markolat: kétkomponensű
 Szár: hengeres, mágneses, fényesre krómozott
 Racsnis mechanika: 28 fogas
 Befogó: DIN 3126-D 6.3

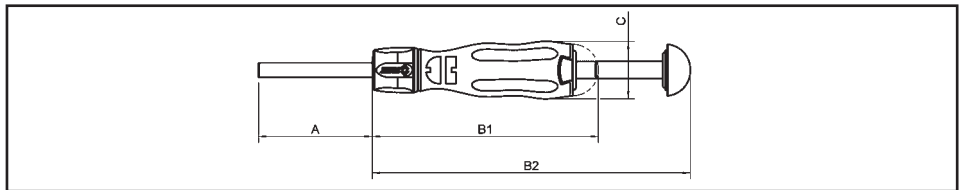

- Erős racsnis csavarhúzó
 → 28 fog, max. nyomaték több, mint 20 Nm
- Erőteljes, gyors csavarozás
 → Egykezes munka, irányváltás is egy kézzel megoldható

Coll	A mm	B1/B2 mm	C mm	Cikkszám	Cse/db
1/4	80	147/207	37,5	0613 610 0 *	1

- Racsnis funkció
 → Nem kell folyton újrailleszteni – gyors, hatékony munkavégzés
- 2-komponensű nyél
 → Extra vékony racsnis csavarhúzó az optimális erőátvitelért és a kényelmes fogásért
- Behajtóhegy tár max. 12 bitnek
 → Kihúzható, elforgatható tár a könnyű hozzáférésért
- 1/4"-os bitek színekódokkal
 → Könnyen felismerhető a használni kívánt behajtóhegy
- Mágneses zár
 → Hallható kattanás jelzi, ha a tár rögzült

* bitek nélkül



Mágneses 1/4"-os befogó.



A kiválasztott bit könnyen kivehető.



Biztonságos zármechanizmus

Cikkszám: 0613 610 3

Cikkszám: 0613 610 4

Megnevezés	Meghajtás	Cikkszám	Cse/db
Csavarhúzó üres		0613 610 0	1
PH 1		0614 176 274	1
PH 2		0614 176 461	1
TX 10		0614 311 0	1
TX 15		0614 311 5	1
TX 20		0614 312 0	1
TX 25		0614 312 5	1
TX 30		0614 313 0	1
Imbusz 4 mm		0614 176 94	1
Imbusz 5 mm		0614 176 95	1
Imbusz 6 mm		0614 176 96	1
Sliccelt 0,6x4,5 mm		0614 175 652	1
1/4"		0614 176 700	1

Megnevezés	Meghajtás	Cikkszám	Cse/db
Csavarhúzó üres		0613 610 0	1
AW 10		0614 511 0	1
AW 20		0614 512 0	1
AW 30		0614 513 0	1
PZ 1		0614 176 651	1
PZ 2		0614 176 652	1
TX 10		0614 311 0	1
TX 15		0614 311 5	1
TX 20		0614 312 0	1
TX 25		0614 312 5	1
TX 30		0614 313 0	1
Sliccelt 0,6x4,5 mm		0614 175 652	1
1/4"		0614 176 700	1