

Elektromos lemezvágó

EK 16-E

Cikkszám: 0702 717 1



állítható rezgésszám

Szállítási terjedelem

Megnevezés	Cikkszám	Kép	Cse.
Elektromos lemezvágó	0702 717 X	-	1
ORSY 200 táská, üres	0955 702 1	-	
Polisztirol táskabetét	0955 030 8	-	
Vágókés / bélyeg	0702 716 001	6	
Vágólap / matrica	0702 716 002	7	
Matrica tartó	0708 716 041		
Imbuszkulcs SW 6 mm	0715 36 20		

Műszaki adatok

Feszültség	230 V/50 Hz.
Védelmi osztály	□ /II.
Névleges teljesítményfelvétel	350 Watt.
Teljesítmény leadás	210 Watt.
Vágási sebesség	1,9 m/min
Rezgésszám	1500 1/min
Kábel hossz	5 m
Súly	1,8 kg

További tulajdonságok

	Hosszabbító nélkül	Hosszabbítóval
Acél 400 N/ mm ² -ig (mm)	1,6	1,6
Acél 600 N/ mm ² -ig (mm)	1	1
Acél 800 N/ mm ² -ig (mm)	0,7	0,7
Alumínium 250 N/ mm ² -ig (mm)	2,5	2,5
Vágófelület szélessége (mm)	5	5
Benyúlási átmérő vágólappal (mm)	22	24
Maximális benyúlási mélység (lásd a jobboldali ábrát) (mm)	85	160
A legkisebb körív belül (mm)	30	65
A legkisebb körív kívül (mm)	35	70




Szűk íveken is kitűnően használható



A hosszabbítóval a 160 mm mélységű profilok vágása is lehetséges.

A gép egy hosszabbító segítségével (kiegészítő alkatrész) átalakítható, így sík felületektől kezdve egészen mély profilok (pl. trapéz-lemezek, lásd lenti ábra) vágására, továbbá különösen kis körívű felületekre alkalmazható. Ezáltal széleskörű felhasználásra ad lehetőséget, a lemezmegmunkálás területén.

- A gyorsan átváltható rendszer segítségével rendkívül könnyű átalakítani a mélyebb profilú felületek megmunkálására.
- Kategóriájában a legkisebb körívvel rendelkezik a keskeny és precíz körvágás területén.
- Maximális terhelésnél is, az ollók nagy teljesítménytartalékkal rendelkeznek.
- A szerszámfej, szerszám használata nélkül 45 fokként állítható, ezáltal jól alkalmazkodik mind a munkafeltételekhez, mind a felhasználóhoz.
- Nagy vágásebesség a gyors munkavégzéshez.
- Tartós betétek az alacsony üzemeltetési költséget.
- Németországban gyártott minőség.
- 1 év garancia.

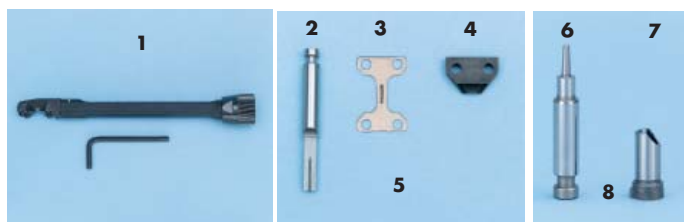

Kellékek/kopó alkatrészek

Megnevezés	Cikkszám	Kép	Cse.
Hosszabbító (hossza=160mm), amely 1,6 mm-ig magába foglalja a vágókést, alátétet, vágólapot.	0702 716 100	1	1
Vágókés (bélyeg) a hosszabbítóhoz	0702 716 101	2	
Támasztól lap a hosszabbítóhoz	0702 716 103	3	
Vágólap (matrica) a hosszabbítóhoz	0702 716 102	4	
Hosszabbító szett (vágókésből, alátétből, támasztól lapból áll).*	0702 716 104	5	
Vágókés / bélyeg	0702 716 001	6	
Vágólap / matrica	0702 716 002	7	
Tartozékok: vágókés és vágólap * (bélyeg és matrica)	0702 716 003	8	
Fúró-vágó olaj	0893 050 011	-	

*Ajánljuk, hogy az optimális vágási teljesítmény eléréséhez valamennyi alkatrészt egyszerre cserélje.

