


## SZORÍTÓ RAGASZTÁSHOZ

**Állítható szorító ragasztáshoz a biztonságos tartásért.**

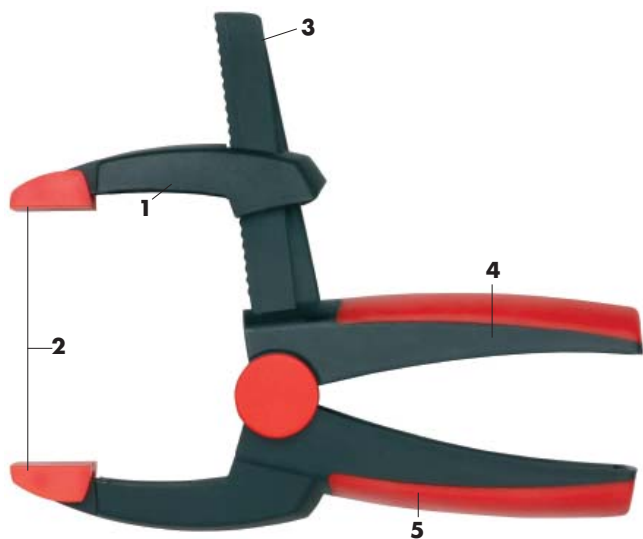

1. Mozdgó pofák poliamidból:
  - egyenletes erő a teljes szorítási tartományban
2. Nyomólemezek puha műanyagból
  - nem karcolják meg a munkadarabot.
3. Állítórúd optimalizált, merev E-profil kialakítás
  - A szorítópofa biztonságos beállításáért
4. Kétkomponensű nyél puha betétekkel a jó ergonómiáért
5. Nyél keresztbordákkal merevítve a magas stabilitásért.

Szorítási tartomány mm	Túlnyúlás mm	Cikkszám	Cs./db
60	37	<b>0714 661 900</b>	4
10	50	<b>0714 661 901</b>	



**Egykezes működtetés**



**Maximális szorítóerő minden pozícióban**



**Precíz szorítás**