

## BILINCSEK, TOLDÓK



**Cikkszám: 0964 540**  
200 db

### Norma bilincs készlet

Galvanizált acél, fehérre horganyzott (A2K)

Tartalom

0540 8	7	Ø 8 mm	25 db
0540 9	9	Ø 9 mm	25 db
0540 10	9	Ø 10 mm	25 db
0540 11	9	Ø 11 mm	25 db
0540 12	9	Ø 12 mm	25 db
0540 13	9	Ø 13 mm	25 db
0540 14	9	Ø 14 mm	25 db
0540 15	9	Ø 15 mm	25 db




**Cikkszám: 0964 542**  
73 db

### Gumibetétes tartóbilincs készlet

Rugóacél, blank

Tartalom

0542 ...	6x12/8x12/10x12	10 db
	12x15/15x15 / 18x15/22x15/	5 db
	25x15/30x15/15x20	
	20x20 / 25x20	4 db

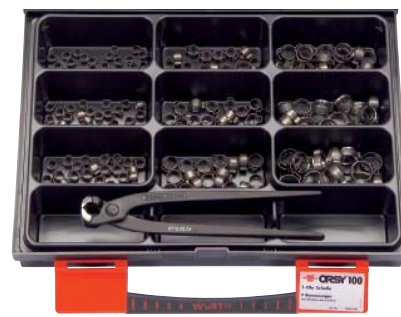

**Cikkszám: 0964 541**  
181 db

### Csőbilincs készlet fogóval

Tartalom

0541 066	B5,5-D6,6	20 db
0541 070	B6,4-D7	20 db
0541 080	B6,4-D8	20 db
0541 090	B7,4-D9	20 db
0541 100	B7,4-D10	20 db
0541 123	B7,4-D12,3	20 db
0541 138	B8,2-D13,8	20 db
0541 145	B8,2-D14,5	20 db
0541 175	B8,2-D17,5	20 db
0715 02 04	fogó	1 db



**Cikkszám: 0964 500 250**  
150 db

### Műanyag csőösszekötő készlet

Egyenes, T és Y alakú toldók

Tartalom

Ø 3-6 mm belső csőátmérőhöz 150 db



**Cikkszám: 0964 986**  
600 db

### Zsírógomb készlet

DIN 71412 A, B, C

Galvanizált acél, fehérre horganyzott (A2K)

Tartalom

0986 46	Ø 6, H1	50 db
0986 47	Ø 8, H1	50 db
0986 48	Ø 10, H1	50 db
0986 40	M6 x 1, H1	50 db
0986 41	M8 x 1, H1	50 db
0986 42	M10 x 1, H1	50 db
0986 50	M6 x 1, H2	50 db
0986 51	M8 x 1, H2	50 db
0986 52	M10 x 1, H2	50 db
0986 60	M6 x 1, H3	50 db
0986 61	M8 x 1, H3	50 db
0986 62	M10 x 1, H3	50 db



**Cikkszám: 0964 986 02**  
160 db

### Zsírógomb készlet DIN71412

Acél, fehérre horganyzott (A2K)

Tartalom

0986 ...	M6 x 1	20 db
0986 ...	M7 x 1	15 db
0986 ...	M8 x 1	15 db
0986 ...	M8 x 1,25	15 db
0986 ...	M10 x 1	15 db
0986 ...	M10 x 1,5	15 db
0986 ...	M6 x 1	15 db
0986 ...	M7 x 1	10 db
0986 ...	M8 x 1,25	10 db
0986 ...	M10 x 1,5	10 db
0986 ...	M6 x 1	10 db
0986 ...	M8 x 1,25	10 db