

## VDE CSAVARHÚZÓ KÉSZLET



⚡ 1000 V



**14 darabos készlet, markolattal, finommechanikai forgó sapkával és 12 megfordítható szárral**

### 12 db megfordítható szár

Egyszerűen válassza ki a megfelelő szárat, illessze a nyélbe, és már kész is!

### Elektronikai és finommechanikai csavarhúzóként is használható


A csatlakoztatható forgó nyélvégnek köszönhetően

### Tartalom:

- 1 db csavarhúzónyél
- 1 db finommechanikai forgó nyélvég
- 1 db szár, sliccelt 0,4 x 2,5 x 150
- 1 db szár, sliccelt 0,5 x 3,0 x 175
- 1 db szár, sliccelt 0,6 x 3,5 x 175
- 1 db szár, sliccelt 0,8 x 4,0 x 175
- 1 db szár, sliccelt 1,0 x 5,5 x 175
- 1 db szár, sliccelt 1,2 x 6,5 x 175
- 1 db szár, PH 1, 155
- 1 db szár, PH 2, 175
- 1 db szár, PZ 2, 175
- 1 db szár, TX 10, 175
- 1 db szár, TX 15, 175
- 1 db szár, TX 20, 175

### Teljesítés igazolása

Az IEC 60900:2012 szabványnak megfelelően egyedileg bevizsgálva

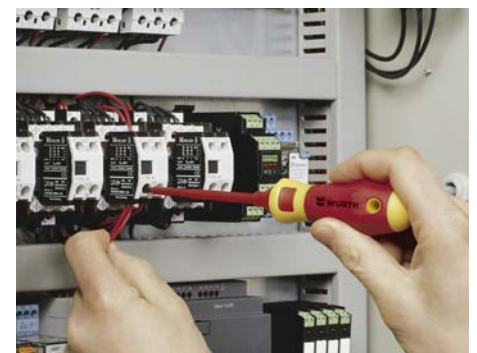

<b>Cikkszám</b>	<b>0613 900 14</b>
<b>Cs.e./db</b>	1
<b>Szerszámok száma a készletben</b>	14 db

### Megjegyzés

A csavarhúzó teljes hossza nem egyenlő a szár és a nyél összeadott hosszával, mivel a szár a nyélbe illeszkedik.