


## MINI DIGITÁLIS MULTIMÉTER

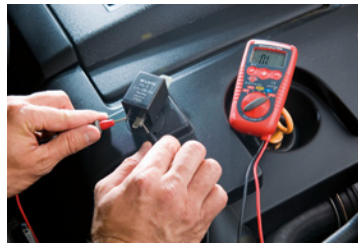

**A kicsi mérőműszer egyaránt alkalmas egyen- és váltakozó áram mérésre, továbbá ellenállásmérésre, szakadásvizsgálatra, dióda-tesztelésre és érintés nélküli feszültségvizsgálatra.**

**Masszív, folyadéktól védő gumiház és fóliázott kezelőfelület.**

**A mérővezetékek a készülék hátoldalán rögzíthetők, az esetleges sérülések elkerülése érdekében.**

**Érintés nélküli feszültségvizsgálat**

**Fixen csatlakoztatott mérővezetékek, adattárolási lehetőség, dióda-tesztelés, szakadásvizsgálat, beépített LED-világítás és automatikus tartomány észlelés.**

**Mérési tartományok:**

- Ellenállás 0-20 M $\Omega$
- 0-600 V/AC
- 0-600 V/DC

**LCD-kijelző, 2000 jegyű**

**Tápellátás: 2 db mikroelem**

**Túlfeszültségi kategória: CAT III 1000 V**

**Védettségi fokozat: IP 54**

**A készülék automatikus kikapcsolása, 15 perc után**

**Súly: 145 g**

<b>Cikkszám</b>	<b>0715 53 370</b>
<b>Cs.e./db.</b>	1
<b>Kijelző</b>	LCD, 2000 számjegy
<b>Min./max. feszültség mérési tartomány</b>	0,5 V/AC-600 V/AC
<b>2. min./max. feszültség mérési tartomány</b>	0,5 V/DC-600 V/DC
<b>Min./max. elektromos ellenállás mérési tartomány</b>	0 Ohm-20 MOhm
<b>Túlfeszültség-védelmi kategória</b>	CAT III/1000 V
<b>IP érintésvédelemi osztály</b>	IP 54
<b>Tölthető akkumulátor/akkumulátor jelölés</b>	1,5 V Micro AAA
<b>Tölthető akkuk/akkumulátorok száma</b>	2 db