
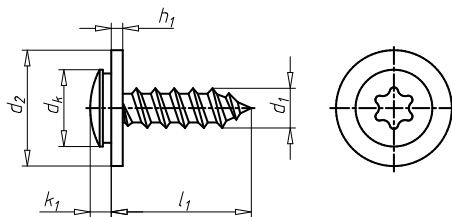


ABLAKPÁRKÁNYCSAVAR

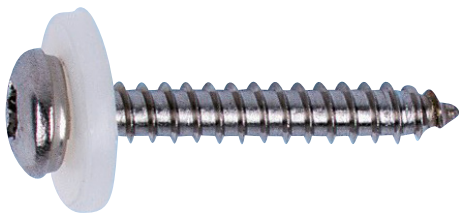

Cikkszám	0126 283 925
Alkatr. menny.	500
Anyag	Nemesacél A2
Alátét anyaga	Poliamid
Bevonat	Mat
ROHS megfelelés	Igen
Névleges átmérő (d₁)	3,9 mm
Tárcsa átmérő (d₂)	12 mm
Hosszúság (l₁)	25 mm
Fejátmérő (d_k)	7,9 mm
Fejhossz (k₁)	2,8 mm
Tárcsavastagság (h₁)	2 mm
Belső meghajtó	AW20

Kapcsolódó termékek	Cikkszám
Takarósapka önmetsző lemezcavarokhoz és párkánycsavarokhoz	0590 12 125
Takarósapka önmetsző lemezcavarokhoz és párkánycsavarokhoz	0590 125 125
Takarósapka önmetsző lemezcavarokhoz és párkánycsavarokhoz	0590 126 125
Takarósapka önmetsző lemezcavarokhoz és párkánycsavarokhoz	0590 128 125

Alkalmazási terület

Ablakpárkányok felszereléséhez UPVC és alumínium ablakokra és fémlemez alkatrészekre.

Lemezcavar menet, nemesacél, A2

AW-behajtás

- Javított erőátvitel
- Hosszabb élettartam
- Optimális központozás
- Nulla kilökő erő

Poliamid alátét

- UV-stabilizált, az alátét kifakulása és elridegedése a minimálisra csökkent.
- Az alátét nem reped meg a csavar behajtásakor.

