
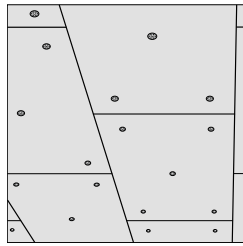
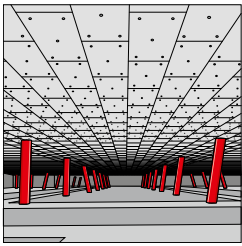


FÉM SZIGETELÉSRÖGZÍTŐ DÜBEL W-MDD

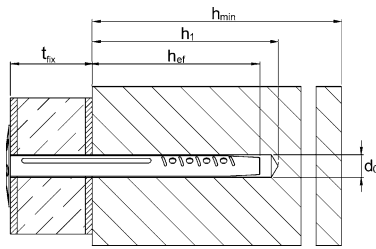

Dübelátmérő	9 mm
Tányérátmérő	35 mm
Fúrószár névleges átmérő (d 0)	8 mm

Dübelhossz (l) (l)	Max. rögzítési magasság (t fix)	Cikkszám	Alkatr. menny.
80 mm	40 mm	5921 008 080	250
80 mm	50 mm	5921 018 080	250
110 mm	70 mm	5921 008 110	250
110 mm	70 mm	5921 018 110	250
140 mm	100 mm	5921 008 140	250
140 mm	100 mm	5921 018 140	250
170 mm	130 mm	5921 008 170	250
170 mm	130 mm	5921 018 170	250
200 mm	160 mm	5921 008 200	250
200 mm	160 mm	5921 018 200	250
250 mm	210 mm	5921 008 250	200
250 mm	210 mm	5921 018 250	200
300 mm	260 mm	5921 008 300	200
300 mm	260 mm	5921 018 300	200

Alkalmazási terület

Német építési engedéllyel a kötőelem többszörös rögzítési konfigurációban felhasználható szigetelőlapok legalább C20/25 és legfeljebb C50/60 szilárdsági osztályú repedezett és nem repedezett, normál betonba történő rögzítésére.

Megjegyzés

A szigetelőlapokat négyzetméterenként legalább 4 dübellel kell rögzíteni.

Többszörös rögzítés és átmenő szerelés

- Megengedett terhelhetőség tűznek való kitettség esetén R30; R60; R90; R120.
- Tesztelt tűzállóság
- A nem önhordó puha szigetelőanyagok rögzítésekor a szigetelőanyag tányért egyszerűen a szigetelő dübelre kell nyomni.
- Gyors és biztonságos rögzítés a kétrészes konstrukciónak köszönhetően
- A beüthető szár feszítőhüvelyes kialakítású, és a teljes beépítési mélység mentén nekifeszül a furatnak
- A rögzítőfej felülete használható alapvakolathoz