


VULKÁNFÍBER TÁRCSÁK, TOPSIZE CIRKON KORUND

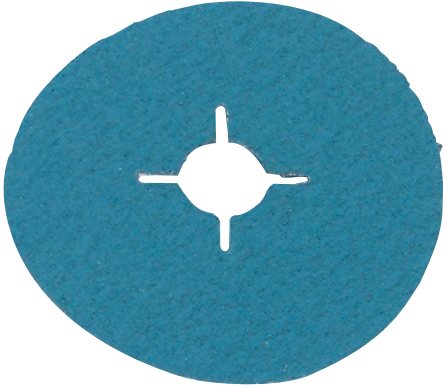

Furat átmérő	22,23 mm
--------------	----------

Átmérő (Ø)	Szemcseméret	Cikkszám	Alkatr. menny.
115 mm	36	0580 511 536	25/50
115 mm	40	0580 511 540	25/50
115 mm	60	0580 511 560	25/50
115 mm	80	0580 511 580	25/50
115 mm	120	0580 511 512	25/50
125 mm	36	0580 512 536	25/50
125 mm	40	0580 512 540	25/50
125 mm	60	0580 512 560	25/50
125 mm	80	0580 512 580	25/50
125 mm	120	0580 512 512	25/50

Alkalmazási terület

Kézi pneumatikus vagy elektromos sarokcsiszolókkal, maximum 80 m/s kerületi sebességig, támasztó tányérral együtt használható

Élek és felületek, sima és hullámos tárgyak csiszolásához:

- Szemcseméret 16-40: hegesztési varratok, ponthegesztési, forrasztási nyomok elsimítására. Sorjátlanítási munkához lemez, öntött- és kovácsoltvas alkatrészekhez. Sorja leköszörülésére
- Szemcseméret 40-80: Tompavarratok, törési felületek elsimítására, lemezfelületek és egyéb fém felületek csupaszra csiszolására.
- Szemcseméret 40-120: Rozsdátlanításra, festékmaradványok eltávolítására, finomcsiszolásra autójavításnál

Megmunkálható anyagok:

Rozsdamentes, és hőálló acélok (nemesacél), szénacél ötvözetek, kovácsoltvas, színesfémek, króm- és nikkel ötvözetek és szürke öntöttvas

Nagy szakítószilárdságú, elasztikus csiszolótárcsa

22 mm lyukátmérővel, keresztirányú slicceléssel

Vulkánfiber hordozóanyaggal

- Szemcseméret 16-50: 0,8 mm
- Szemcseméret 60-120: 0,6 mm

Elektrosztatikus felületképzés

Egyenletes anyagválasztási teljesítmény

Topsize bevonat (speciális Cirkonkorund csiszolóanyag, hűtő hatású kötőanyaggal, és jó csiszolóhatású töltőanyaggal), és elasztikus műgyanta ragasztással.

- Agresszív csiszolóhatás
- Hűvös csiszolás – nem homályosítja el a munkadarab felületét
- Hosszú élettartam
- Alacsony zajszint
- A csiszoló szemcsék hatékony önélező hatása

Megjegyzés

Általános munkavédelmi és biztonsági tudnivalók

- A fibertárcsát Csak jóváhagyott, sérülésmentes támasztótányérral használja
- A fibertárcsa átmérője legfeljebb 15 mm-el lehet nagyobb, mint a támasztótányér átmérője
- Beszúró vágás csiszolás nem megengedett
- Mindig viseljen megfelelő védőfelszerelést, pl. védőszemüveget, kesztyűt, hallásvédelmet stb.
- Tárolja közvetlen napsugárzástól és hőforrásoktól védett helyen. Ne tárolja nedves környezetben, vagy közvetlenül a földön
- Tárolja eredeti csomagolásban 18-22 °C-on 45-60% relatív páratartalommal