


## CSŐBILINCS TIPP® SMARTLOCK 2 GS - C2C

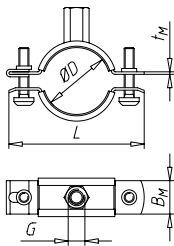

Csatlakozómenet (G)	M8 x M10
Min./max. hőállóság	-40 a következőig: 120 °C
Anyag	Acél
Bevonat	Horganyzott
Tűzvédelem szempontjából ellenőrizve	Igen
Halogénmentes	Igen
Szilikonmentes	Igen
Hangszigetelés anyaga	EPDM - Etilén-propilén-dién-terpolimer gumi

Min./max. befogási tartomány (ØD)	Hosszúság (L)	Fémszalag szélessége (BM)	Fémszalag vastagsága (tM)	Megengedett terhelés	Tömeg	Cikkszám	Cs.e./db
11-15 mm	49 mm	20 mm	1,5 mm	1200 N	55 g	<b>0543 204 015</b>	150
15-19 mm	53 mm	20 mm	1,5 mm	1200 N	58 g	<b>0543 204 019</b>	150
21-23 mm	59 mm	20 mm	1,5 mm	1200 N	61 g	<b>0543 204 023</b>	150
26-28 mm	64 mm	20 mm	1,5 mm	1200 N	68 g	<b>0543 204 028</b>	125
32-35 mm	71 mm	20 mm	1,5 mm	1200 N	78 g	<b>0543 204 035</b>	100
40-43 mm	80 mm	20 mm	1,5 mm	1500 N	86 g	<b>0543 204 043</b>	75
48-56 mm	92 mm	20 mm	1,5 mm	1500 N	91 g	<b>0543 204 056</b>	60
57-63 mm	100 mm	20 mm	1,5 mm	1500 N	102 g	<b>0543 204 063</b>	50
63-70 mm	107 mm	20 mm	1,5 mm	1500 N	111 g	<b>0543 204 070</b>	50
74-80 mm	117 mm	20 mm	1,5 mm	1500 N	123 g	<b>0543 204 080</b>	40
81-85 mm	126 mm	20 mm	1,5 mm	1500 N	125 g	<b>0543 204 085</b>	30
85-91 mm	128 mm	20 mm	1,5 mm	1800 N	132 g	<b>0543 204 091</b>	30
91-95 mm	136 mm	20 mm	1,5 mm	1800 N	132 g	<b>0543 204 095</b>	25
96-100 mm	137 mm	20 mm	1,5 mm	1800 N	143 g	<b>0543 204 100</b>	20
100-105 mm	146 mm	23 mm	2 mm	1800 N	189 g	<b>0543 204 105</b>	20
108-114 mm	154 mm	23 mm	2 mm	1800 N	202 g	<b>0543 204 114</b>	20
115-125 mm	167 mm	23 mm	2 mm	1800 N	225 g	<b>0543 204 125</b>	15
125-135 mm	180 mm	23 mm	2 mm	1800 N	237 g	<b>0543 204 135</b>	10
135-140 mm	182 mm	23 mm	2 mm	1800 N	242 g	<b>0543 204 140</b>	10
140-144 mm	184 mm	23 mm	2 mm	1800 N	248 g	<b>0543 204 144</b>	10
150-158 mm	201 mm	23 mm	2 mm	1800 N	258 g	<b>0543 204 158</b>	10
159-169 mm	209 mm	23 mm	2 mm	1800 N	272 g	<b>0543 204 169</b>	10

ORSY rendszerben tárolható

### Alkalmazási terület

Házi tüzelőberendezések csővezetékek bekötéséhez

**Exkluzív Würth gyorszárral a biztonságos, gyors szereléshez.**

**Két rögzítőcsavar a csövek méreteihez való jobb igazodásért**

A csőbilinccs szélesre nyitható, gyors és egyszerű csőbehelyezést lehetővé téve, különösen fej feletti munkáknál.

**Záró bemetszések mindkét oldalon, megakadályozzák a csavarok elvesztését**

**Hatlapfejű szorítócsavarok (AF-10) és további belső meghajtás**  
M6 x 25 mm 26-28 mm befogási tartományig, M6 x 30 minden más mérethez.

**Profilgumi, kiváló csúszási tulajdonság a csöveken az előszerelés során**

B2 tűzállósági besorolás, nem képez égő cseppeket.

**Kombinált anya M8/M10 SW 13, 4 ponton hegesztett**

**Hangszigetelés a DIN 4109 szerint**

**Cradle to Cradle® (Bölcsőtől bölcsőig) tanúsítvány**

- Az épület megújítása nem veszélyes anyagok felhasználásával
- Szélesebb körű felhasználás a környezettudatos építéshez, valamint az épületek tanúsítása a LEED®, a BREEAM® valamint a DGNB előírásai szerint