


## AUTOMATIKUS AJTÓTÖMÍTÉS AT 48

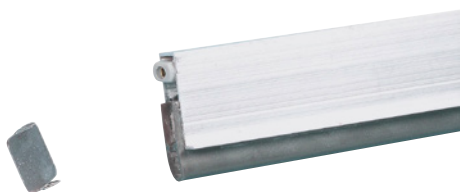

A kép illusztráció

Hosszúság	Cikkszám	Cs.e./db.
750 mm	0688 009 102	1
850 mm	0688 009 103	1
950 mm	0688 009 104	1

### A csomag tartalma

- 1 db ajtótmítés
- 1 db nyomólap

### Útmutató

Az ajtótmítés 1,8 mm átmérőjű szegekkel rögzíthető.

A megadott méretek tájékoztató jellegűek. A műszaki tartalom változhat.

**Csökkenti a zajt, a huzatot és véd a füst ellen**

**Automatikus kompenzálás egyetlen felületen**

Ajtó-padló távolság: 5 és 20 mm között

**Az ajtótmítés 100 mm-t visszavágható a működtetőcsap ellenkező oldalán.**

**Alulról behelyezve a csapot könnyen felszerelhető**

Nincs szükség bevésőzártartóra

**A horony pozíciója legyen a lehető legmesszebb a forgócsaptól**

**Kis horonymélység (30 mm)**

**Fakeret esetén a nyomólapot a kereten vagy a tartón lévő nyomópont közepén üsse be egy kalapáccsal**

**A magasság beállításához forgassa el a működtetőcsapot egy belső kulcsnyílású kulccsal (SW 3)**

**Hangszigetelési értékek:**

- 7 mm-es légrés: 48 dB
- 20 mm-es légrés: 42 dB