


TETŐKAMPÓK, 3 IRÁNYBAN ÁLLÍTHATÓ ALUMÍNIUM

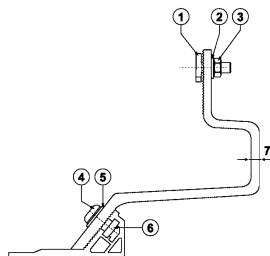

Cikkszám	0865 994 8
Cs.e./db	20
Talpfuratátmérő	7 mm
Talplemez hossza	100 mm
Beállítási tartomány	65 mm
Rúd magasság	45-60 mm

Kapcsolódó termékek	Cikkszám
ASSY® 3.0 A2 Faforgácslapcsavar	0180 460 100
Facsavár, DIN 571, A2 Hatlapfejű	0193 6 100

Megjegyzés

Javasoljuk, hogy három db 6 x 100 mm méretű A2 nemesacél DIN 571 facsavarral, vagy esetleg három db 6 x 80 mm vagy 6 x 100 mm méretű A2 nemesacél ASSY D-fejű facsavarral rögzítse a tetőkampókat a szarufákhoz. Kérjük, tartsa be a perem- és tengelytávolságokat az általános műszaki engedély előírásainak megfelelően.

A tetőkampók rögzítésekor be kell tartani a DIN 1052-es szabványt vagy a vonatkozó általános műszaki engedély előírásait. Ha ellenléceket használ, a csavarhosszúságba bele kell számítani a megfelelő vastagságot.

Alumínium (EN-AW-6082 T6)

Kis súly

Rugalmas a magasság/oldalirányú állíthatóságnak köszönhetően

- Változtatható rúdmagasság a tetőléc területen
- Oldalirányú állíthatóság a tetőléc területen
- Magasságállítás a sín területen: 20 mm-ig

Bordázat a rúdon

Optimális alakzáró és nem alakzáró illeszkedés

Teljesen előszerelt

A 39 x 37, 47 x 37 és 60 x 37 szerelősín a tetőhoroghoz rögzíthető minden előkészítés munkálat nélkül

Maximális terhelési értékek a tetőcserép, mint alátámasztás használata nélkül

- Tetőfelülettel párhuzamos nyomás: 0,7 kN
- Tetőfelületre merőleges nyomás: 1,5 kN
- Tetőfelületre merőleges húzóerő: -1,5 kN

