

## TAVOLO A CASSETTO ESTRAIBILE LUNCH


**Portata 60 kg**



- guida in alluminio inox bronzino
- scorrimento alluminio su alluminio
- apertura tavolo max. 895 mm (un piano da 529 mm e uno da 420 mm)
- montaggio come cassetto interno, il frontale viene montato con cerniere (non in dotazione) con apertura verso il basso (vedi foto)
- l'articolo viene consegnato completo di 3 cerniere intermedie per collegare i due piani e accessori di montaggio (chiavi, viti, bussole)
- larghezza adattabile (modulo max. 1200 mm)
- asta di congiunzione tra le due guide tagliabili si misura (lunghezza asta = luce interna mobile - 195 mm)

luce interna altezza H/mm	luce interna profondità P/mm	luce interna larghezza L/mm	spessore piano e spalle S/mm	larghezza piano Z/mm	apertura max. piano E/mm	apertura max. meccanismo C/mm	Art.
min. 120	min. 540	max. 1170	15 - 20	L - 5	895	773	<b>0684 080 231</b>

### Informazioni tecniche:

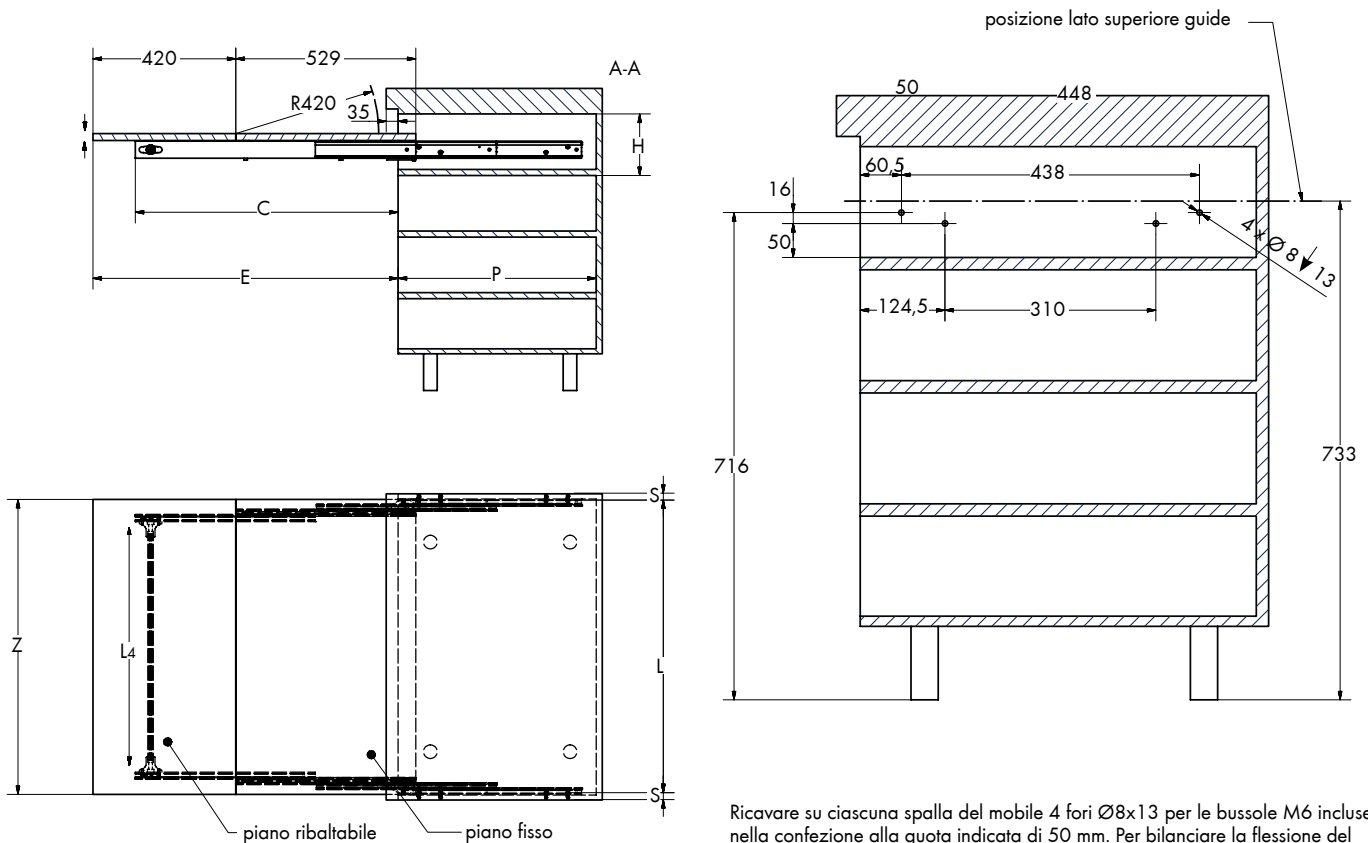

Ricavare su ciascuna spalla del mobile 4 fori  $\varnothing 8 \times 13$  per le bussole M6 incluse nella confezione alla quota indicata di 50 mm. Per bilanciare la flessione del meccanismo, suggeriamo di eseguire le forature per il fissaggio guida con una differenza di 2-3 mm tra lato anteriore (quota x passa a x + 1,5) e posteriore (quota x passa a x - 1,5).

$$L4 = L - 195 \text{ mm}$$