

## Disco abrasivo a secco KFZ RED PERFECT®

Per levigare stucchi e composti di livellazione, vecchie vernici, strati finali di verniciatura HS, vernici acquose, primer di fabbrica di parti nuove, pezzi in plastica e materiali compositi in fibra (ad es., GFRP).

**Nessuna lacerazione o sfilacciamento del disco intorno a bordi e fori di aspirazione**


Grazie al film in poliestere che è molto resistente agli strappi

**Tempi di levigatura più brevi ed elevata efficacia di funzionamento con risultati estremamente positivi**

- Struttura a 21 fori per un'aspirazione complessiva accurata della polvere di levigazione
- Ideale per tutti i dischi adesivi disponibili in commercio

**Elevata capacità di asportazione del materiale e lunga durata**

Grazie alla cosparsione aperta e al rivestimento in stearato

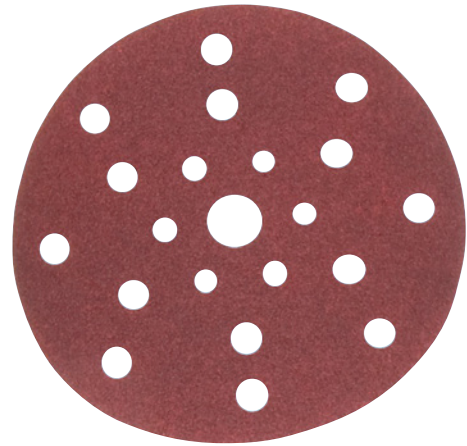

Forma	Rondella
Diametro (Ø)	150 mm
Sistema adesivo	A strappo
Materiale abrasivo	Ossido di alluminio

Grana	Schema di foratura	Art. n.	P. Qtà
P80	Non punzonato	<b>0581 343 008</b>	100
P80	Perforazioni multiple	<b>0581 353 008</b>	100
P100	Non punzonato	<b>0581 343 010</b>	100
P100	Perforazioni multiple	<b>0581 353 010</b>	100
P120	Non punzonato	<b>0581 343 012</b>	100
P120	Perforazioni multiple	<b>0581 353 012</b>	100
P150	Non punzonato	<b>0581 343 015</b>	100
P150	Perforazioni multiple	<b>0581 353 015</b>	100
P180	Non punzonato	<b>0581 343 018</b>	100
P180	Perforazioni multiple	<b>0581 353 018</b>	100
P220	Non punzonato	<b>0581 343 022</b>	100
P220	Perforazioni multiple	<b>0581 353 022</b>	100
P240	Non punzonato	<b>0581 343 024</b>	100
P240	Perforazioni multiple	<b>0581 353 024</b>	100
P320	Non punzonato	<b>0581 343 032</b>	100
P320	Perforazioni multiple	<b>0581 353 032</b>	100
P400	Non punzonato	<b>0581 343 040</b>	100
P400	Perforazioni multiple	<b>0581 353 040</b>	100
P500	Non punzonato	<b>0581 343 050</b>	100
P500	Perforazioni multiple	<b>0581 353 050</b>	100
P600	Non punzonato	<b>0581 343 060</b>	100
P600	Perforazioni multiple	<b>0581 353 060</b>	100
P800	Non punzonato	<b>0581 343 080</b>	100

Grana	Schema di foratura	Art. n.	P. Qtà
P800	Perforazioni multiple	<b>0581 353 080</b>	100
P1000	Non punzonato	<b>0581 343 100</b>	100
P1000	Perforazioni multiple	<b>0581 353 100</b>	100
P1200	Non punzonato	<b>0581 343 120</b>	100
P1200	Perforazioni multiple	<b>0581 353 120</b>	100
P1500	Non punzonato	<b>0581 343 150</b>	100
P1500	Perforazioni multiple	<b>0581 353 150</b>	100
P2000	Non punzonato	<b>0581 343 200</b>	100
P2000	Perforazioni multiple	<b>0581 353 200</b>	100
P2500	Non punzonato	<b>0581 343 250</b>	100
P2500	Perforazioni multiple	<b>0581 353 250</b>	100
P3000	Non punzonato	<b>0581 343 300</b>	100
P3000	Perforazioni multiple	<b>0581 353 300</b>	100

Materiale di supporto	Film in plastica con elevata resistenza allo strappo
Legante	Resina sintetica piena
Materiale abrasivo	Ossido di alluminio
Dispersione	Ampia apertura
Colore	Lato grana rosso
Grana disponibile	P 80-P 3000

## Dettagli/applicazione

### Grana P 80-P 120

Levigatura di primer di fabbrica su pezzi nuovi (vernici KTL), rimozione di vernice vecchia, levigatura delle parti danneggiate e arrugginite, levigatura delle parti dentellate fino ad ottenere il metallo nudo, pre-levigatura di stucchi in poliestere e fini, livellamento dei bordi dello stucco.

### Grana P 100-P 500

Levigatura della vernice vecchia in preparazione a nuova verniciatura, rifinitura degli strati finali di verniciatura, levigatura di vernici semplici, vernici acriliche termoplastiche, smalti trasparenti, vernici acquose, film spesso, primer, stucchi in resina sintetica e a nitro, stucchi spray, fondi a 2 elementi e fondi MS e fondi di reazione.

### Grana P 600-P 3000

Rimozione di sporco e difetti, effetto buccia d'arancia, inclusioni di polvere e colature di vernice su smalti trasparenti.



**Prodotti correlati**  
Adattatore soft multiforo

**Art. n.**  
**0587 586 002**