

Piccoli abrasivi Mini disco in fibra compatto

Con fissaggio rapido

Grana abrasiva: Carburo di silicio

Lunga durata rispetto ai dischi in fibra tradizionali.

Per risparmiare

Struttura in fibra aperta, flessibile e plasmabile

Resistente alle macchie, semplice e sicuro da maneggiare, intasamento minimo grazie alla finitura uniforme

Privo di metalli corrosivi


Nessuna contaminazione delle superfici dei materiali

Applicazione versatile: Il disco da 75 mm di diametro può essere utilizzato anche con un platorello piccolo per dischi da 50 mm


Il disco da 75 mm di diametro può essere utilizzato verticalmente e orizzontalmente

Uso su smerigliatrici assiali pneumatiche (orientate verso il basso) e alberi flessibili.

Il disco di 76 mm di diametro può essere utilizzato anche sulle smerigliatrici angolari pneumatiche o elettriche da 115 mm, in abbinamento al platorello M14.

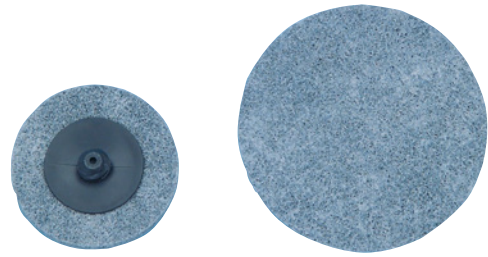

Colore	Grigio
Design	Compatibile con 3M Roloc-System
Grana	400-600

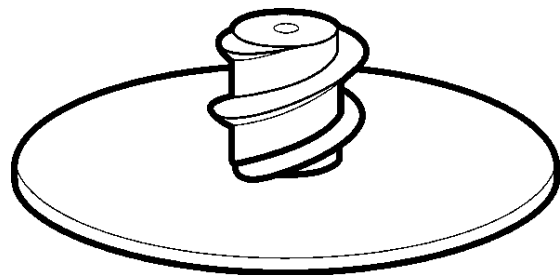

Diametro (Ø)	Numero di giri max	Art. n.	P. Qtà
50 mm	22000 G/min	0673 215 040	10
75 mm	15000 G/min	0673 217 540	10

Dettagli/applicazione

Levigatura fine e leggera sbavatura delle parti stampate e di precisione, arrotondamento dei bordi, produzione di superfici decorative, preparazione delle superfici per la lucidatura, la pulizia e lo schiarimento, ad es., parti in ottone ossidate, pulizia dei materiali composti e rimozione delle resine epossidiche.

Materiali da lavorare:

Per uso universale su quasi tutti i materiali. Particolarmente adatto per acciaio inossidabile, acciaio, metalli non ferrosi, legno e plastica.

Indicazione

Ridurre la pressione di esercizio!

Prodotti correlati	Art. n.
Supporto Diametro rondella 50 mm; Lunghezza 65 mm	0586 578 01
Supporto Diametro rondella 75 mm; Lunghezza 65 mm	0586 578 02
Supporto Diametro rondella 75 mm; Lunghezza 30 mm	0586 578 03