

## Connettore di derivazione non staccabile

Per collegamenti di derivazione in qualsiasi posizione desiderata

Semplice da usare - sono richieste solo pinze combinate

Tensione nominale max	600 V/DC
Temperatura d'esercizio max	105 °C



Solo a fini illustrativi


Sezione trasversale filo min/max	Tipo di attacco	Colore	Art. n.	P. Qtà
	Continuità 4 mm <sup>2</sup> , diramazione 1,5 mm <sup>2</sup>	Marrone	<b>0555 562 1</b>	50/100
0,5-1,5 mm <sup>2</sup>		Rosso	<b>0555 557</b>	50/100
0,75-2,5 mm <sup>2</sup>		Bianco	<b>0555 564 1</b>	50/100
1-2,5 mm <sup>2</sup>		Blu	<b>0555 564</b>	50/100
4-6 mm <sup>2</sup>		Giallo	<b>0555 562</b>	50/100

Possibilità di stoccaggio nel sistema ORSY

## Dettagli/applicazione

Apparecchiature elettriche veicolo

## Istruzioni

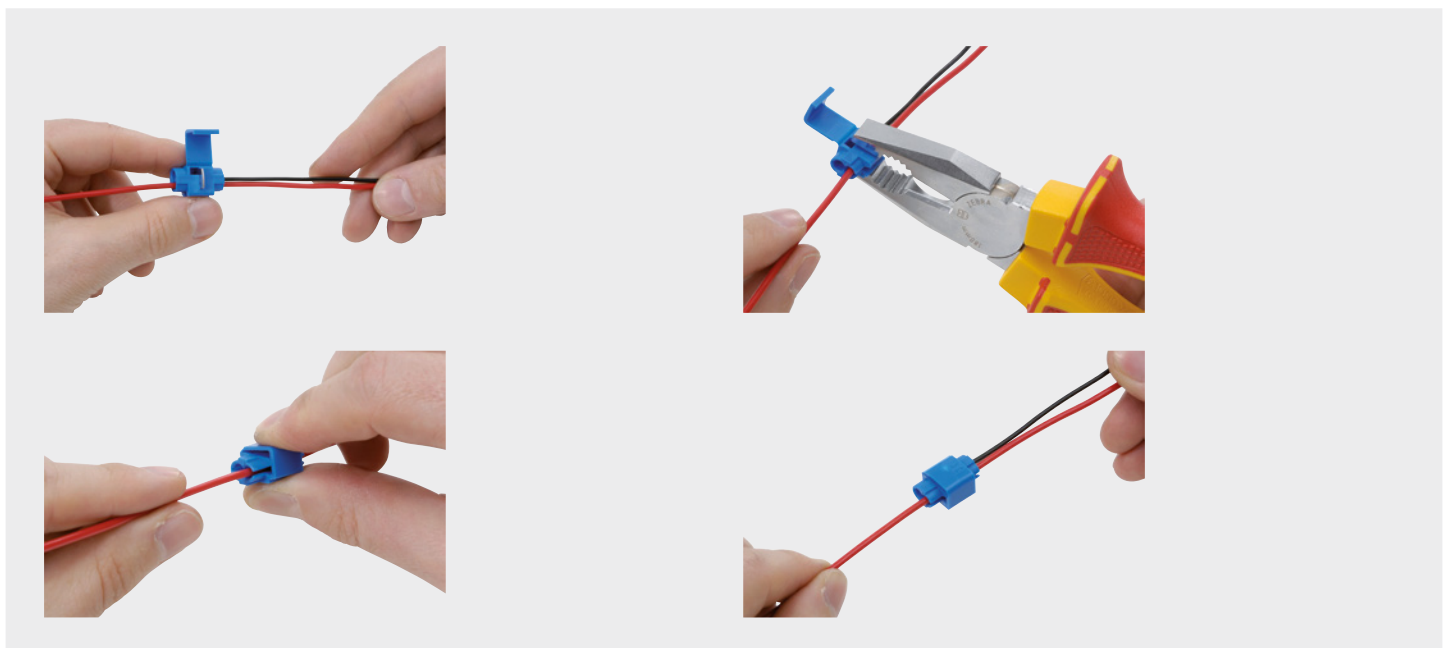

<b>Prodotti correlati</b>	<b>Art. n.</b>
Pinza universale DIN ISO 5746	<b>0714 01 555</b>