

## Mini disco in fibra di nylon

**Compatibile con sistema Roloc 3M**



**Grana abrasiva: Carburo di silicio**

**Struttura della fibra aperta e flessibile**

- Perfetto adattamento alla geometria del pezzo lavorato
- Nessun intasamento dovuto all'abrasione della superficie

**Privo di metalli corrosivi**

Nessuna contaminazione delle superfici dei materiali

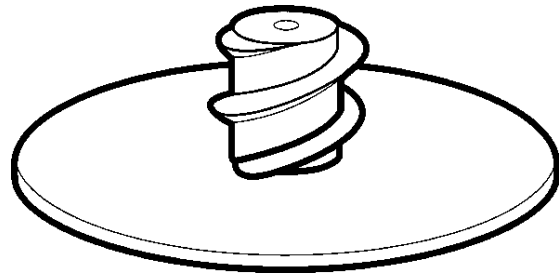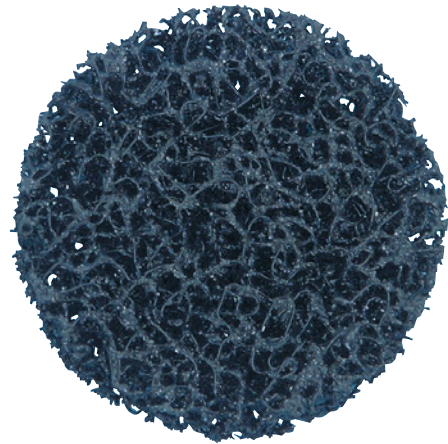


|        |      |
|--------|------|
| Colore | Nero |
|--------|------|

| Diametro (Ø) | Numero di giri max | Numero giri consigliati | Art. n.           | P. Qtà |
|--------------|--------------------|-------------------------|-------------------|--------|
| 50 mm        | 13000 G/min        | 12000 G/min             | <b>0673 22 50</b> | 10     |
| 75 mm        | 11000 G/min        | 10000 G/min             | <b>0673 22 75</b> | 10     |

### Dettagli/applicazione

Rimozione della colorazione di rinvenimento, di calcare, ruggine, corrosione, sporco e strati di ossidazione, vernice, vecchi rivestimenti spennellati sul materiale, resine sintetiche, colle, residui delle guarnizioni, residui di cemento e calcestruzzo e per la pulizia e la lavorazione pre e post saldatura.

Materiali da lavorare: Per uso universale su quasi tutti i materiali. Particolarmente adatto per acciaio inossidabile, acciaio, metalli non ferrosi, legno e plastica.

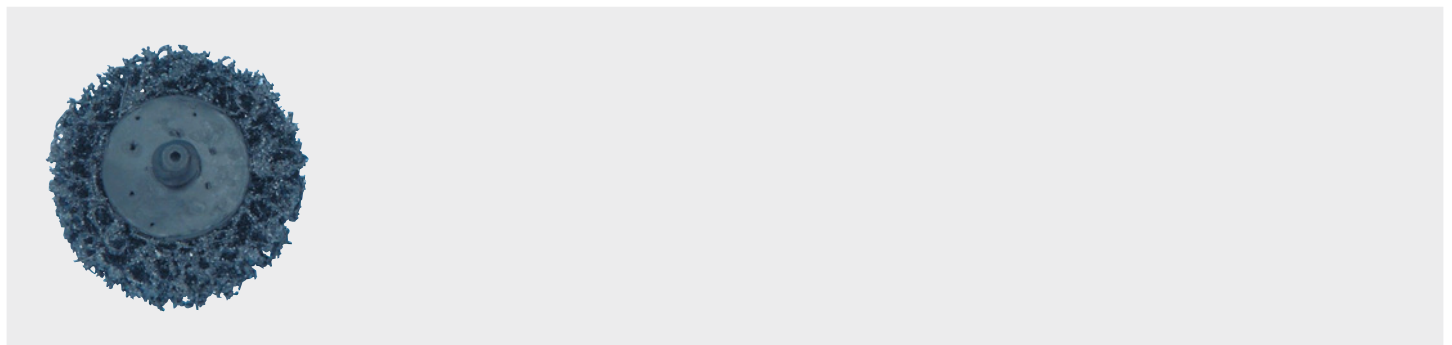

## Indicazione

Gli abrasivi piccoli devono essere utilizzati con un angolo di contatto da 10 a 15 °.

Non superare la velocità massima consentita.

Lavorare solo con adeguate attrezzature di protezione, quali gli occhiali di protezione, guanti, protezione udito, ecc.

Osservare le istruzioni operative e di sicurezza

| <b>Prodotti correlati</b>                         | <b>Art. n.</b>     |
|---|--------------------|
| Supporto Diametro rondella 50 mm; Lunghezza 65 mm | <b>0586 578 01</b> |
| Supporto Diametro rondella 75 mm; Lunghezza 65 mm | <b>0586 578 02</b> |
| Supporto Diametro rondella 75 mm; Lunghezza 30 mm | <b>0586 578 03</b> |