

Mini lubrificatore

Per il collegamento diretto ad utensili pneumatici non stazionari, con dosaggio ottimale.


- Pressione di esercizio di circa 6 bar
- Temperatura di funzionamento da +5 °C a +50 °C
- Possibilità di selezione qualsiasi direzione di flusso



Pressione d'esercizio	6 bar
-----------------------	-------

Collegamento pneumatico	Peso prodotto (per pezzo)	Art. n.	P. Qtà
G 1/4 poll. FI	78 g	0699 070 314	1
G 3/8 poll. FI	69 g	0699 070 338	1

Dettagli/applicazione

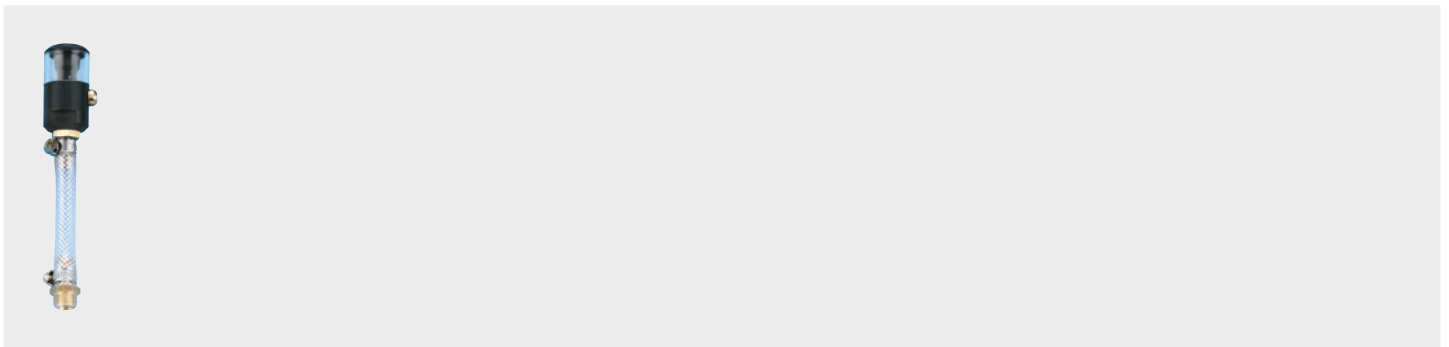

Indicazione

Inserire verticalmente (l'olio potrebbe fuoriuscire se posizionato lateralmente). Adatto solo per utensili a percussione come gli avvitatori a impulsi pneumatici.