

## Livella in lega leggera

### Esecuzione leggera

#### Ottima leggibilità e lunga durata

Blocco della livella in vetro acrilico integrato con anelli di lettura anticorrosione

#### Nessuno scolorimento del liquido, massima precisione anche con temperature variabili


Fluido della livella fluorescente con elevata resistenza ai raggi UV

#### Superficie estremamente liscia e semplice da pulire

Rivestimento anodico a polvere elettrostatica



Altezza (H)	20 mm
Larghezza (B)	50 mm
Precisione di misura (per lunghezza)	0,5 mm/m
Precisione di misura gradi	0,029 gradi

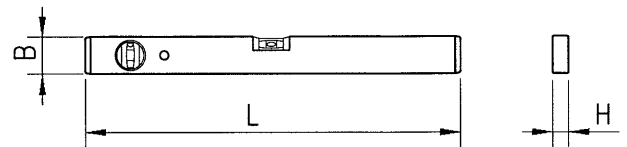

Lunghezza (L)	Art. n.	P. Qtà
40 cm	0714 644 404	1
50 cm	0714 644 405	1
60 cm	0714 644 406	1
80 cm	0714 644 408	1
100 cm	0714 644 410	1
120 cm	0714 644 412	1
180 cm	0714 644 418	1

### Dettagli/applicazione

