

Spelacavi universale



Semplice sguainamento del cavo con lunghezze di spelatura elevate grazie al passacavo per tagli longitudinali.

Lunga durata

Lame temprate e rivestite in titanio

Facile da maneggiare

Non è necessario impostare la profondità di taglio.


L'utensile non scivola

grazie ai componenti morbidi integrati nel manico.

Diametro cavo min/max	4-15 mm
Sezione trasversale filo min/max	1,5-50 mm ²
American Wire Gauge (AWG) min/max	16-1
Lunghezza x larghezza x altezza	130 x 38 x 24 mm
Materiale	Plastica/metallo
Colore	Nero, Rosso

Art. n. 0714 41 033

P. Qtà: 1

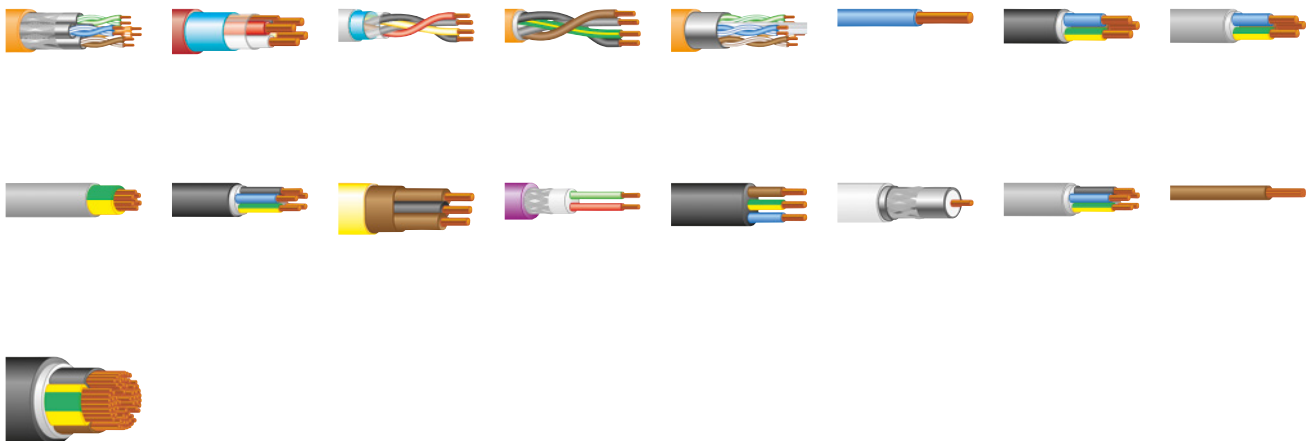

Dettagli/applicazione

- Per tutti i comuni cavi da installazione da 4-15 mm
- Conduttori flessibili da 1,5-50 mm²
- Conduttori rigidi da 1,5-2,5 mm²
- Cavi piatti fino a 15 mm di larghezza
- RG 58, RG 59
- Coassiale, Cat (5, 6, 7)



Indicazione

Non adatto per lavorare su parti sotto tensione o in prossimità di esse!