


Capocorda a crimpare, connettore a pressione con capocorda ad innesto lamellare

Isolati in PVC

Dimensione nominale spina piatta/connettore a pressione/attacco lama	6,3 x 0,8 mm
Materiale di isolamento	PVC

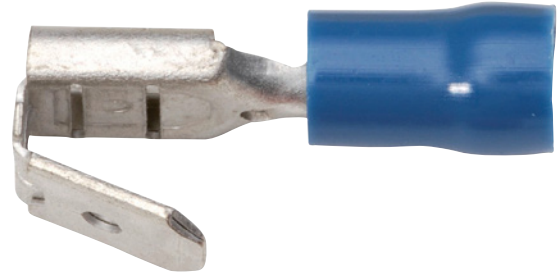

Solo a fini illustrativi

Art. n.	0558 755 3	0558 942 1	0558 755 4	0558 943 2	0558 944 4
P. Qtà	100	100/300	100	100/500	100
Sezione trasversale filo min/max	0,5-1,5 mm ²	0,5-1 mm ²	1,5-2,5 mm ²	1,5-2,5 mm ²	4-6 mm ²
Colore	Rosso	Rosso	Blu	Blu	Giallo
Tensione nominale max		600 V/CA		600 V/CA	600 V/CA
Temperatura d'esercizio min/max	-15 al 75 °C	-10 al 75 °C	-15 al 75 °C	-10 al 75 °C	-10 al 75 °C
Materiale		Rame		Rame	Rame
Superficie		Stagnato		Stagnato	Stagnato
Senza alogeni		No		No	No
Senza silicone		No		No	No

Compatibile con il sistema di stoccaggio ORSY

Dettagli/applicazione

Per cavi in rame con trefoli fini ed extra-fini

Indicazione

L'installatore deve controllare il cavo inserito (effettuando una prova di estrazione se necessario).

Prodotti correlati		Art. n.
Crimpatrice per capicorda isolati		0714 106 111
Pinza spelafili automatica autoregolante		0714 109 010
Prodotti correlati per	Denominazione	Art. n.
0558 942 1	Crimpatrice con teste intercambiabili	0714 107 500
	Tool head for crimping pliers, large design	0714 107 596
0558 943 2	Crimpatrice con teste intercambiabili	0714 107 500
	Tool head for crimping pliers, large design	0714 107 596
0558 944 4	Crimpatrice con teste intercambiabili	0714 107 500
	Tool head for crimping pliers, large design	0714 107 597