

## Levigatrice per calcestruzzo EBS 125-E

**Potente levigatrice per calcestruzzo da 1700 W per la levigatura e la rimozione di calcestruzzo, massetti e rivestimenti su superfici dure.**

### **Elevata produttività**

Potente (1700 W) e leggera

### **Consente la lavorazione in base ai materiali e vicino ai bordi**

Il controllo della velocità consente velocità adatte ai materiali e rimane costante anche sotto carico. Il segmento in espansione consente di lavorare vicino a bordi e pareti.

### **Sistema senza polvere**

La spazzola ad anello a molla sulla cuffia di protezione si adatta a qualsiasi superficie e altezza di segmento, garantendo un'aspirazione efficiente insieme con la cappa d'aspirazione e l'aspiratore connesso.

### **Maneggevolezza ottimale della macchina**

Impugnatura arcuata ergonomica per una presa sicura e uniforme durante la lavorazione.

### **Protezione da riavviamento**

Il sistema antiaccensione impedisce l'avvio fortuito dopo le interruzioni di corrente.




Tensione nominale	230 V/CA
Frequenza	50 Hz
Classe di protezione	Classe di protezione II/isolamento di protezione
Potenza assorbita	1700 W
Potenza d'uscita	950 W
Numero di giri a vuoto min	2200 G/min
Numero di giri a vuoto max	8500 G/min
Coppia di serraggio max	6 Nm
Peso dispositivo	4,8 kg
Lunghezza cavo	4 m
RAAE (ritiro rifiuti di apparecchiature elettriche)	06
Livello di pressione acustica	93 dB
Conformità alla normativa RoHS	Sì

**Art. n. 5707 701 107**

P. Qtà: 1

## Dettagli/applicazione

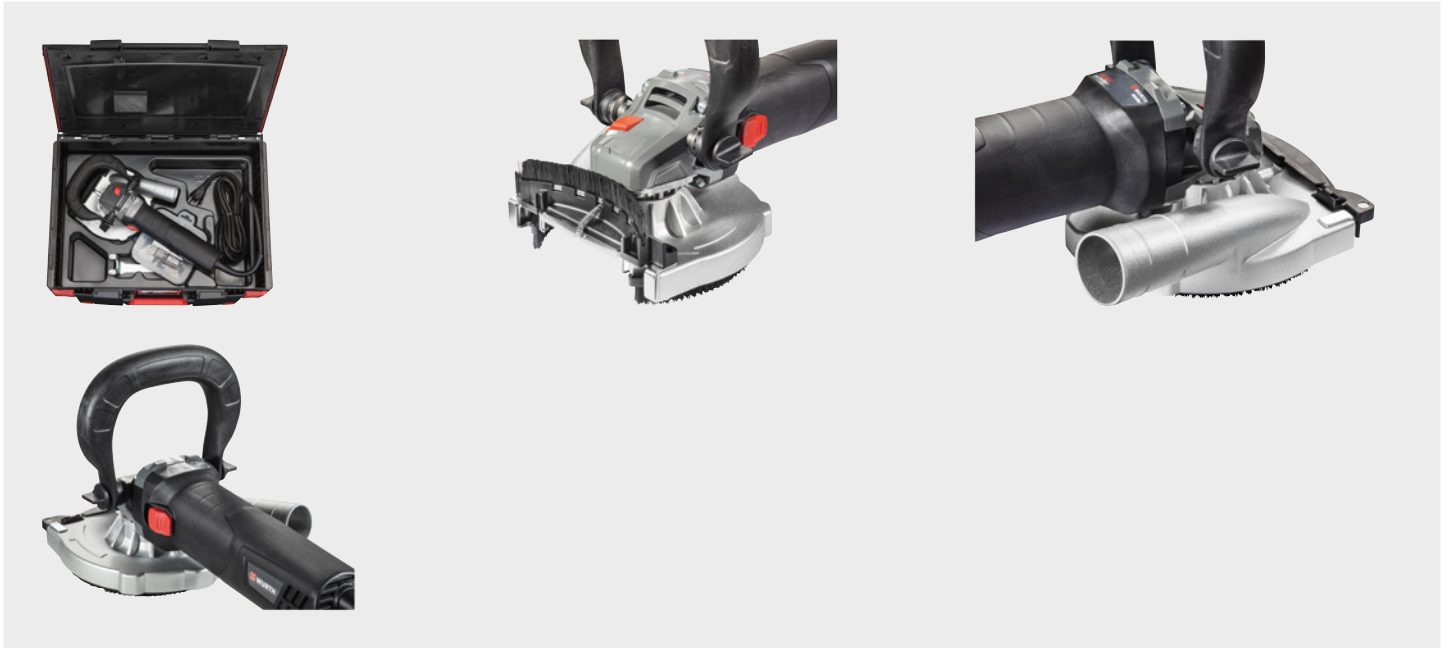

## Indicazione

Solo per l'uso con aspiratori di polvere di classe M.

### Contenuto art. n. 5707 701 107

Denominazione	Art. n.	Quantità
Mola a tazza diamantata Longlife e Speed per materiali duri	<b>0666 501 125</b>	1
Dado di serraggio	<b>0708 445 031</b>	1
Valigia sistema 8.4.3	<b>5581 012 000</b>	1
Chiave doppia		1
Termoformato per valigetta per macchine MASTER		1

### Prodotti correlati

	Art. n.
Mola a tazza diamantata per abrasivi Longlife & Speed Lunga durata e velocità di abrasione	<b>0666 511 125</b>
Mola a tazza diamantata Longlife & Speed Turbo	<b>0666 521 125</b>
Platorello diamantato Longlife e Speed PKD	<b>0666 561 125</b>
Platorello diamantato per materiali duri	<b>0668 501 125</b>
Platorello diamantato, abrasivi	<b>0668 511 125</b>
Platorello diamantato Turbo	<b>0668 521 125</b>
Manicotto di raccordo universale ad aggancio	<b>0702 400 043</b>
Manicotto di raccordo universale	<b>0702 400 249</b>
Flessibile di aspirazione, elettroconduttivo	<b>0702 400 275</b>