

TERMOGRAFFATRICE WTG 40

Art. 0702 206 0



Termograffatrice per la riparazione di materiali plastici (termoplastica). Ideale per riparare, unire e rinforzare paraurti in plastica, carenature, fari, alette in plastica, porte, telai in plastica, rivestimenti in plastica, cruscotti, giocattoli

- utensile piccolo e maneggevole
- regolazione della potenza, secondo la durezza della plastica e lo spessore della graffa (3 posizioni regolabili)
- rinforza tutte le parti in plastica, saldate con la graffa



| Dati tecnici: | |
|----------------------|------------------------|
| tensione | 220V/50Hz |
| potenza assorbita | 40W |
| tensione secondaria | 1,5 - 1,7 - 2 Vcc |
| intensità secondaria | 14,9 - 16,8 - 19,3 Acc |
| dimensioni stazione | 180 x 90 x 90 mm |
| peso stazione | 1,7 kg |

| Contenuto: | |
|---------------------------------|---------------------|
| descrizione | Art. |
| termograffatrice completa | — |
| graffa Ø 0,8 mm forma U (25 pz) | 0702 206 003 |
| graffa Ø 0,8 mm forma S (25 pz) | 0702 206 004 |
| graffa Ø 0,8 mm forma V (25 pz) | 0702 206 005 |

| graffa | descrizione | Art. |
|--------|-----------------------------------|---------------------|
| | graffa Ø 0,6 mm, forma U (100 pz) | 0702 206 001 |
| | graffa Ø 0,6 mm, forma S (100 pz) | 0702 206 002 |
| | graffa Ø 0,8 mm, forma U (100 pz) | 0702 206 003 |
| | graffa Ø 0,8 mm, forma S (100 pz) | 0702 206 004 |
| | graffa Ø 0,8 mm, forma V (100 pz) | 0702 206 005 |
| | graffa Ø 0,7 mm, forma M (100 pz) | 0702 206 006 |




Graffe in inox molto resistenti contro ossidazioni e l'umidità



Basso consumo energetico, solo 40W



Graffa orientabile in 3 diverse posizioni, secondo il tipo di lavoro per semplificare la posa della stessa

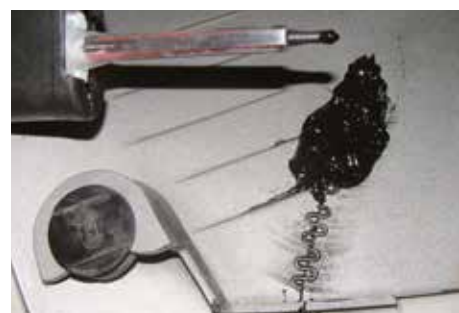

Completare la riparazione con il sistema Replast Easy Art. 0893 500 ...