


VITE AUTOFORANTE CON ALETTE ZEBRA PIAS®

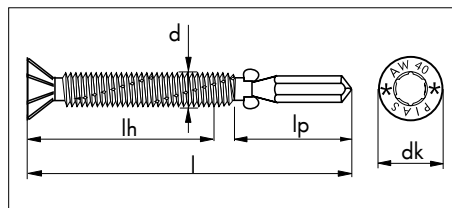

a testa autosvasante con intaglio AW

- per il fissaggio di legno su basi metalliche di elevati spessori (fino a 12 mm)
- in acciaio con rivestimento Ruspert*
- di colore grigio
- testa autosvasante per l'utilizzo su legno duro o legno tenero


d/mm	l/mm	spessori materiali		lp/mm	dk/mm	intaglio	Art.
		lb**/mm	M/mm				
8	50	18	3,0 - 12,0	18	15	AW40	0219 008 50
	65	33					0219 008 65
	80	48					0219 008 80
	100	68					0219 008 100

* il trattamento Ruspert è un rivestimento anticorrosivo formato da più strati: il primo strato consiste nella zincatura normale, sulla quale viene applicato uno strato "aggrappante" che favorisce la tenuta del terzo strato a base di pigmenti d'alluminio e zincato con l'aspetto di una vernice. La protezione alla corrosione è notevolmente superiore rispetto alla zincatura normale. La zincatura bianca resiste per ca. 50h alla nebbia salina mentre il trattamento Ruspert resiste per ca. 500h (metodo di prova secondo DIN EN ISO 9227 - NSS).

** lb = lh + M

Inserti AW:		
descrizione	lungh./mm	Art.
AW40	25	0614 514 0

Come scegliere la lunghezza giusta:

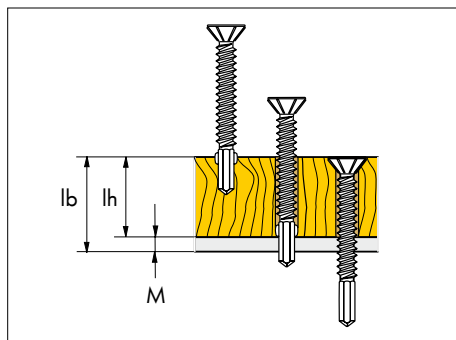

Principio di funzionamento:

- per il fissaggio di materiali teneri come legno o plastica su una base metallica
- le due alette, applicate prima della parte filettata, effettuano un'alesatura maggiore del diametro del filetto ed impediscono un avanzamento forzato nel materiale
- incontrando la base metallica le due alette si spezzano e il filetto si avvita nella stessa