


PISTOLE DI SOFFIAGGIO PER ARIA COMPRESSA

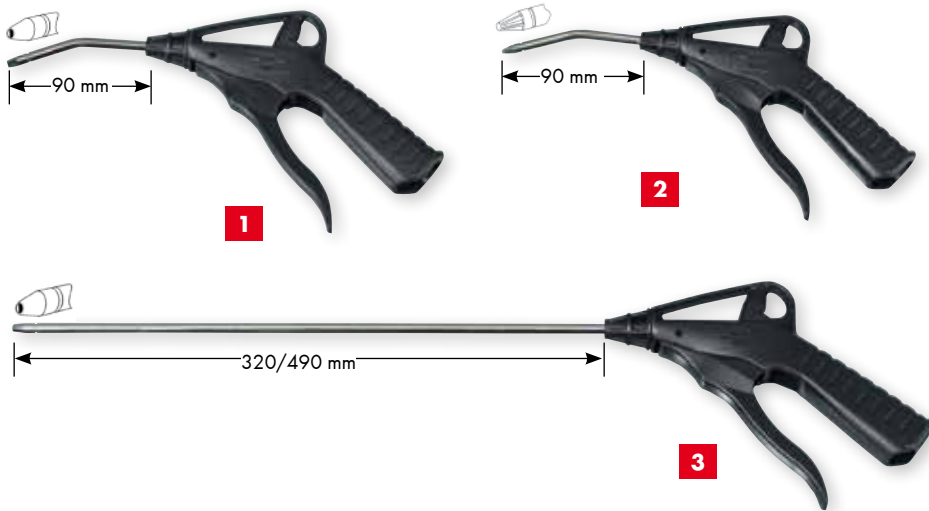

- impugnatura ergonomica in resina sintetica ad alta resistenza che non trasmette il freddo del flusso d'aria alla mano
- alta portata d'aria per pulire in modo veloce ed efficiente
- ottimo dosaggio del flusso d'aria grazie alla valvola in ottone e alla sensibilità della leva della pistola
- impugnatura resistente agli urti
- tubo in acciaio
- leggera e maneggevole

figura	tipo	Art.
1	standard	0714 921 1
2	silenzioso con silenziatore integrato per assicurare un basso livello di rumorosità: 79dBA; con limitato consumo d'aria	0714 921 2
3	prolungato 320 mm	0714 921 3
3	prolungato 490 mm	0714 921 4

Dati tecnici:	
attacco	1/4" femmina
flusso d'aria a 6 bar	510 l/min.
pressione d'esercizio max.	16 bar
temperatura d'esercizio	da -20°C a +60°C

Accessori:	
descrizione	Art.
raccordo maschio filettato maschio R 1/4" serie 2000	0699 100 614

Accessori:	
	Bocchetta in gomma Art. 0714 92 24
	Ugello largo con by-pass Art. 0714 92 25

KIT DI SOFFIAGGIO

Art. 0699 941 001

- con spirale in PUR 8 x 12 mm
- lungh. 4 m completa di raccordo maschio serie 2000
- lunghezza di lavoro 4 metri



Contenuto:	
descrizione	Art.
1 pistola di soffiaggio	0714 921 1
1 tubo a spirale PUR	-
1 raccordo maschio per tubo 8 x 12 mm	0699 100 880