


TUBO FLEX

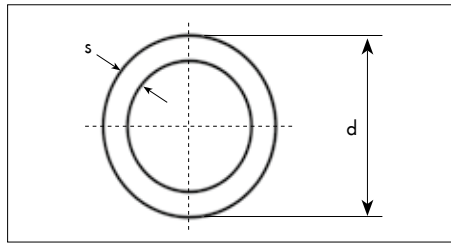

descrizione	d [mm]	s [mm]	DN	peso [g/m]	Art.
Tubo Flex 16 in matasse da 100 m in verghe da 4 m	16	2,2	12	98	0878 510 100
					articolo speciale
Tubo Flex 20 in matasse da 100 m in verghe da 4 m	20	2,8	15	153	0878 510 200
					0878 610 200
Tubo Flex 25 in matasse da 50 m in verghe da 4 m	25	3,5	20	238	0878 510 300
					0878 610 300
Tubo Flex 32 in matasse da 25 m in verghe da 4 m	32	4,4	25	382	0878 510 400
					0878 610 400

- in polietilene reticolato PE-X ad alta densità secondo DIN 16892/93
- idoneo all'utilizzo in impianti idrico sanitari
- classe di applicazione 1 e 2 secondo EN ISO 15875-1
- classe dimensionale A secondo EN ISO 15875-2
- pressione nominale PN 20 (20 bar con fluido a 20°C per 50 anni)
- certificato dall'ente DVGW secondo foglio di lavoro W 544, e da ulteriori svariati enti certificatori di diverse nazioni
- giunzione a compressione con boccola di bloccaggio color ottone
- colore: nero