

## NASTRO BIADESIVO EURADOP®



\* Stabilità e resistenza all'invecchiamento ed all'umidità certificate dall'Università di Kassel - Germania.

Attestato della tenuta ermetica per i nastri adesivi EURADOP®, EURASOL®, EURASOL® P e EURASOL® Plus tramite l'Istituto di Fisica Edile Fraunhofer di Stoccarda - Germania, in base alle norme DIN 18055 / DIN EN 42 e DIN V 4108-7 / prEN 12114



larghezza [mm]	lunghezza [m]	spessore [mm]	Art.
19	50	ca. 0,15	<b>0992 700 119</b>

### Campi d'impiego:


Per incollare permanentemente teli da sottotetto, barriere al vapore e barriere regola-vapore. Adatto per sigillare ed incollare ermeticamente sovrapposizioni di teli o per fissarli su supporti metallici fissi. Indicato per posa interna ed esterna.

### Avvertenze:

Il fondo dev'essere asciutto, sgrassato e perfettamente pulito. Prestare attenzione che non ci sia formazione di condensa in fase d'incollaggio. Il nastro incollato non dev'essere soggetto a trazione permanente.

Dati tecnici:	
adesivo	acrilico a base acquosa
tenuta adesivo (DIN EN 1939)	ca. 30N / 25mm.
materiale di supporto	poliestere con trama di rinforzo
temperatura d'applicazione	da 0°C a +50°C
temperatura d'esercizio	da -40°C a +100°C
piena tenuta dell'adesivo	dopo 6 ore
tempo di stoccaggio	12 mesi, conservato in confezione chiusa, in luogo fresco ed asciutto

### Articoli aggiuntivi:

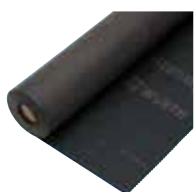

Wütop® Trio  
telo da sottotetto  
**Art. 0681 001 001**



Wütop® DB2 barriera  
regola vapore  
**Art. 0681 000 004**



Wütop® DS 100 barriera  
al vapore  
**Art. 0681 000 006**



Cutter medio  
**Art. 0715 66 210**

### Adesività su entrambi i lati

- incollaggio facile e veloce
- possibilità di operare in spazi ristretti

### Tenuta ermetica e resistenza all'invecchiamento testate\*

- incollaggio garantito a tenuta ermetica permanente
- massima sicurezza in caso di Blower-Door-Test
- protezione contro l'umidità e la formazione di muffa nell'isolamento

### Grande versatilità d'impiego

- ottima adesione sulla maggior parte dei materiali comunemente utilizzati nell'edilizia
- idoneità anche per applicazione esterna, resistenza ai raggi UV per un tempo massimo di 8 settimane (esposizione durante il periodo di posa della struttura)
- testato in camera climatica

### Altri vantaggi:

Senza solventi

### Applicazione:

Incollare il nastro biadesivo EURADOP® su supporto fisso o su un telo sottotetto da sormontare.

Sovrapporre al nastro adesivo il telo da incollare, asportando contemporaneamente la pellicola protettiva.

Applicare una pressione adeguata per fare aderire perfettamente il nastro su tutta la lunghezza del giunto.

Infine, strapparli con le mani o tagliarli con un coltello.