



RONDELLE SOTTOVITE - PER CARPENTERIA IN LEGNO

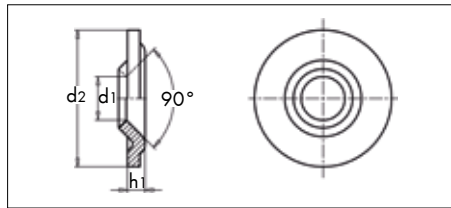

diametro interno d ₁ [mm]	diametro interno d ₂ [mm]	altezza h ₁ [mm]	Art.
6,5	22	3	0457 700 006
8,5	28	3,5	0457 700 008
10,5	33	4,25	0457 700 010
12,5	42	5	0457 700 012


- per viti truciolari TPS Ø 6 - 8 - 10 - 12 mm
- per aumentare la resistenza alla penetrazione della testa per viti a testa piana svasata a 90°
- superficie di contatto profonda impressa nel legno
- in acciaio zincato bianco

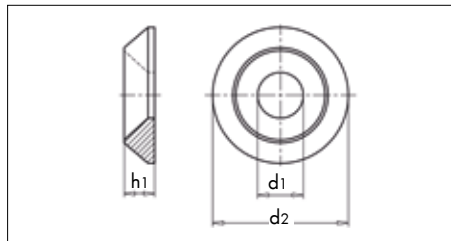

diametro interno d ₁ [mm]	diametro interno d ₂ [mm]	altezza h ₁ [mm]	Art.
6,5	22	4,5	0457 700 106
8,5	25	5	0457 700 108
10,5	30	7	0457 700 110
12,5	40	8,5	0457 700 112

- per viti truciolari TPS Ø 6 - 8 - 10 - 12 mm
- per aumentare la resistenza alla penetrazione della testa per viti a testa piana svasata a 90°
- superficie di contatto piana e livellata
- in acciaio zincato bianco

Possibilità di riporre le rondelle ordinatamente negli scaffali ORSY

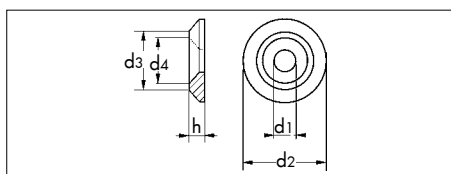

- rondella piena in acciaio zincato

misure [mm]					zincato giallo Art.	zincato bianco Art.
d ₁	d ₂	d ₃	d ₄	h		
6,5	22	15	14	4,5	0457 76	0457 77
8,4	25	17,5	16,4	5	0457 78	—
10,5	32	22	21	5,6	0457 710	—