


TAVOLO A CASSETTO ESTRAIBILE

Art. 0684 080 290



Portata 80 kg

- struttura in alluminio anodizzato naturale
- apertura tavolo max. 1060 mm (due piani da 540 mm)
- montaggio come cassetto interno, il frontale viene montato con due cerniere (non in dotazione) con apertura verso il basso (vedi foto)
- lo scorrimento avviene su cuscinetti a sfera, rivestiti in nylon
- larghezza max modulo 1200 mm
- l'asta di congiunzione tra le due guide in alluminio è tagliabile su misura (luce interna mobile - 272 mm)
- l'articolo viene consegnato completo di due cerniere centrali con finitura nichelata
- il fissaggio delle guide sul fianco va fatto con viti M5 o viti truciolati Ø 4,5 mm

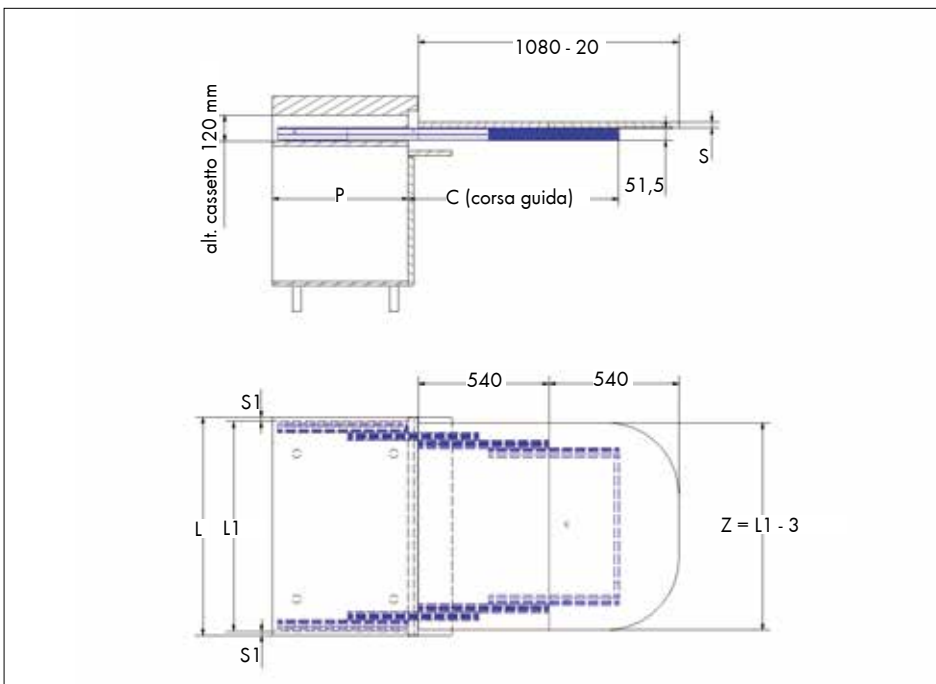

Misure:

P minimo = 540 mm

C (corsa) = 870 mm

L1 = luce interna mobile

L = larghezza modulo mobile

Z = larghezza ripiano tavolo

S = spessore ripiano (20 mm)

S1 = spalla