



NASTRO FORATO CON BORDO ONDULATO



CE

- alta resistenza grazie al bordo "ondulato" (brevettato)
- minor rischio di ferite grazie al bordo smussato
- fissaggio con chiodi scanalati \varnothing 4 mm, Art. 0681 940 ... o viti ASSY 4 JH per ferramenta da carpenteria \varnothing 5 mm Art. 0153 350 ...
- numero dell'omologazione inciso sul nastro: Z9.1-545w

dimensioni mm	lunghezza m	\varnothing foro mm	Art.
40 x 1,5	50	5,0	0681 040 251
60 x 1,5			0681 060 251

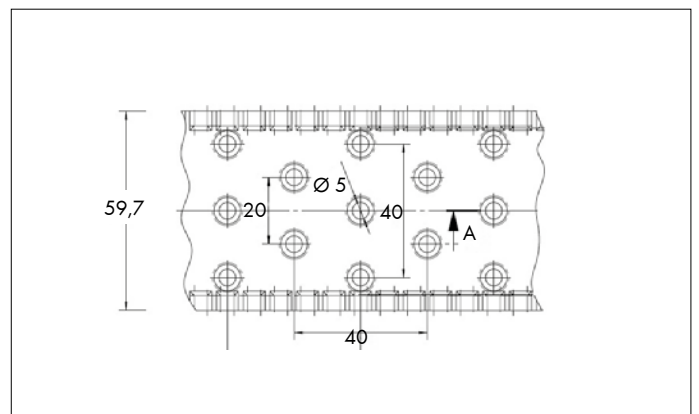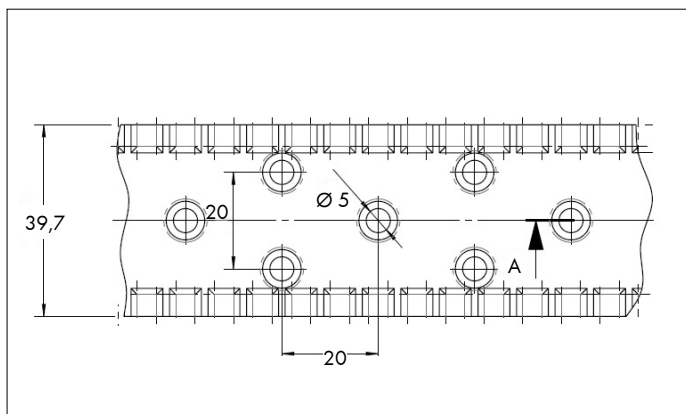

NASTRO FORATO CON BORDO LISCIO




CE

- fissaggio con chiodi scanalati \varnothing 4 mm, Art. 0681 940 ...

Indicazioni d'uso:

- il nastro forato può essere fissato direttamente sul puntone
- assicurarsi che le forze del vento che agiscono sul tetto siano trasmesse nella costruzione portante
- fissare il nastro con min. 2 chiodi scanalati per punto di ancoraggio
- considerare le distanze dei chiodi dal bordo secondo la norma DIN 1052
- per assorbire forze maggiori si possono applicare più nastri parallelamente

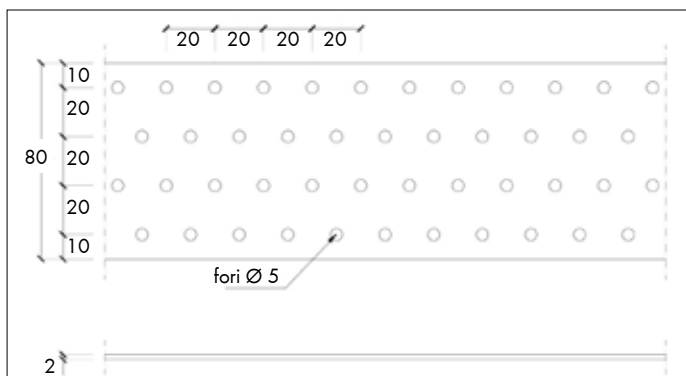

dimensioni mm	lunghezza m	\varnothing foro mm	Art.
80 x 2,0	25	5,0	0681 080 255