


## VITE PER CALCESTRUZZO W-BS




ffix : spessore serrabile massimo  
 h<sub>nom</sub> : profondità di posa minima  
 h<sub>1</sub> : profondità del foro minima

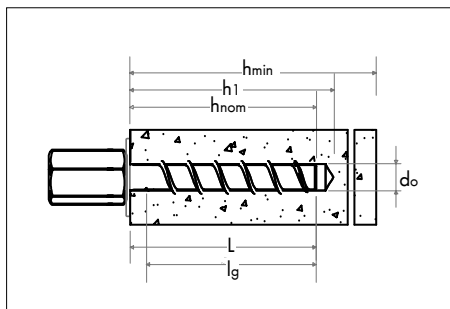

### Tipo I con filetto femmina M8/M10

- in acciaio zincato

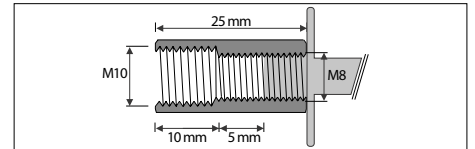


misura	Ø filetto [mm]	filetto femmina
6	7,5	M8/M10

misura	lunghezza L [mm]	lunghezza del filetto l <sub>g</sub> [mm]	chiave [mm]	Ø foro d <sub>o</sub> [mm]	CASO 1: con profondità di posa 1 [mm]			CASO 2: con profondità di posa 2 [mm]			CASO 3: con profondità di posa 3 [mm]			Art.
					tfix1	h <sub>nom1</sub>	h <sub>1,1</sub>	tfix2	h <sub>nom2</sub>	h <sub>1,2</sub>	tfix3	h <sub>nom3</sub>	h <sub>1,3</sub>	
6	35	30	13	6	0	35	40	—	—	—	—	—	—	5929 176 001
	55	50			—	—	—	—	—	0	55	60	5929 176 002	



ffix : spessore serrabile massimo  
 h<sub>nom</sub> : profondità di posa minima  
 h<sub>1</sub> : profondità del foro minima

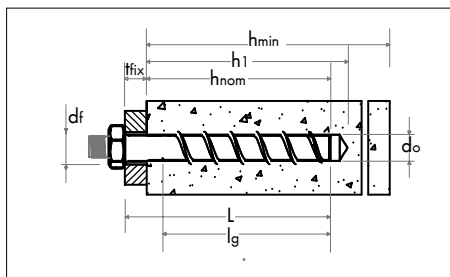

### Tipo ST con testa esagonale e filetto maschio M8

- in acciaio zincato

misura	Ø filetto [mm]	Ø filetto x lunghezza [mm]
6	7,5	M8 x 16

misura	lunghezza L [mm]	lunghezza del filetto l <sub>g</sub> [mm]	chiave [mm]	Ø foro d <sub>o</sub> [mm]	CASO 1: con profondità di posa 1 [mm]			CASO 2: con profondità di posa 2 [mm]			CASO 3: con profondità di posa 3 [mm]			Art.
					tfix1	h <sub>nom1</sub>	h <sub>1,1</sub>	tfix2	h <sub>nom2</sub>	h <sub>1,2</sub>	tfix3	h <sub>nom3</sub>	h <sub>1,3</sub>	
6	35	30	10	6	0	35	40	—	—	—	—	—	—	5929 186 000
	55	50			15			40	45	0	55	60	5929 186 020	
	75				35					20			5929 186 040	
	95				55					40			5929 186 060	

