


## VITE PER CALCESTRUZZO W-BS

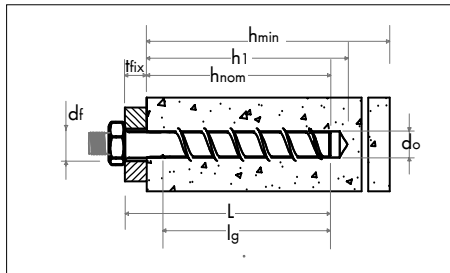

ffix : spessore serrabile massimo  
h<sub>nom</sub> : profondità di posa minima  
h<sub>1</sub> : profondità del foro minima



**Tipo ST extra lunga con testa esagonale e filetto maschio M8**

- in acciaio zincato


misura	Ø filetto [mm]	Ø filetto x lunghezza [mm]
6	7,5	M8 x 16

misura	lunghezza L [mm]	lunghezza del filetto lg [mm]	chiave [mm]	Ø foro do [mm]	CASO 1: con profondità di posa 1 [mm]			CASO 2: con profondità di posa 2 [mm]			CASO 3: con profondità di posa 3 [mm]			Art.
					ffix1	h <sub>nom1</sub>	h <sub>1,1</sub>	ffix2	h <sub>nom2</sub>	h <sub>1,2</sub>	ffix3	h <sub>nom3</sub>	h <sub>1,3</sub>	
6	135	50	10	6	100	35	40	95	40	45	80	55	60	5929 186 100
	120				115			100						
	140				135			120						
	160				155			140						

## VITE PER CALCESTRUZZO W-BS



ffix : spessore serrabile massimo  
h<sub>nom</sub> : profondità di posa minima  
h<sub>1</sub> : profondità del foro minima

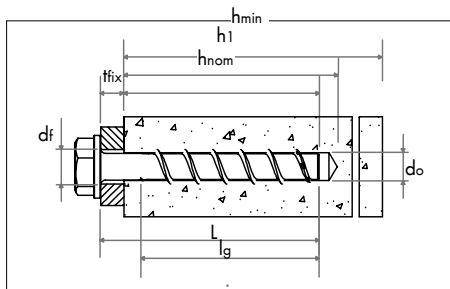

**Tipo S con testa esagonale flangiata**

- in acciaio inox A4

misura	Ø filetto [mm]	Ø flangia [mm]
6	7,5	17
8	10,6	16
10	12,6	20

misura	lunghezza L [mm]	lunghezza del filetto lg [mm]	chiave [mm]	Ø foro do [mm]	CASO 1: con profondità di posa 1 [mm]			CASO 2: con profondità di posa 2 [mm]			CASO 3: con profondità di posa 3 [mm]			Art.
					ffix1	h <sub>nom1</sub>	h <sub>1,1</sub>	ffix2	h <sub>nom2</sub>	h <sub>1,2</sub>	ffix3	h <sub>nom3</sub>	h <sub>1,3</sub>	
6	50	30	13	6	15	35	40	10	40	45	—	55	60	5929 226 015
	60	50			25			20			5			
8	70	55	13	8	25	45	55	15	55	65	5	65	75	5929 228 025
	80				35			25			15			
10	90	75	15	10	35	55	65	15	75	85	5	85	95	5929 221 035
	100				45			25			15			
	120				65			45			35			

