


## Sega circolare manuale a batteria AHKS 18-68 COMPACT M-CUBE



Solo a fini illustrativi

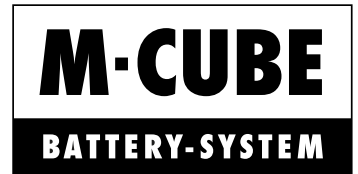




### Sega circolare manuale a batteria M-CUBE potente e robusta, per lavori su legno

- Le funzioni integrate di protezione da sovraccarico e sovratemperatura proteggono l'utensile dal sovraccarico
- Motore a lunga durata: Motore EC brushless efficiente, a bassa manutenzione, con riserve di potenza
- Protezione aggiuntiva contro l'ingresso di trucioli grazie alle griglie di copertura sulle fessure di ventilazione
- Lavoro sicuro, poiché l'utensile può essere avviato solo premendo il pulsante di sblocco e l'interruttore "uomo presente" in parallelo
- L'elevata profondità di taglio, pari a 68 mm, ne consente l'uso universale in cantiere
- Compatibile con binario di guida


Tensione nominale	18 V/DC
Numero di giri a vuoto max	4400 G/min
Per diametro foro	30 mm
Diametro lama per sega	190 mm
Profondità di taglio max a 90°	68 mm
Lunghezza piastra base x larghezza piastra base	300 x 185 mm
Peso con batteria ricaricabile	4,6 kg

Profondità di taglio max a 45°	Numero di batterie/batterie ricaricabili	Capacità batteria	Art. n.	P. Qtà
47 mm	2 PZ	5 Ah	<b>5701 411 007</b>	1
50 mm	0 PZ	0 Ah	<b>5701 411 000</b>	1

### Dettagli/applicazione

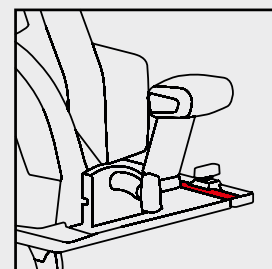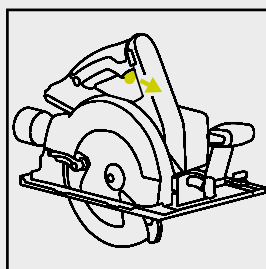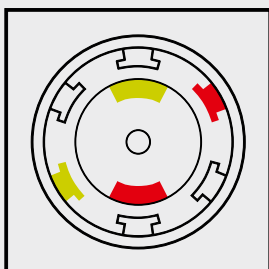

## Dettagli/applicazione

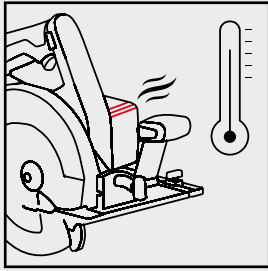

### Contenuto art. n. 5701 411 000

Denominazione	Art. n.	Quantità
Lama per sega circolare per seghe circolari a batteria per legno Diametro x larghezza taglio/spessore anima lama x diametro foro = 190 x 1,8/1,2 x 30 mm; Numero denti = 24 PZ	<b>0610 281 924</b>	1

Prodotti correlati	Art. n.
Lama per sega circolare per seghe circolari a batteria per legno Diametro x larghezza taglio/spessore anima lama x diametro foro = 190 x 1,8/1,2 x 30 mm; Numero denti = 24 PZ	<b>0610 281 924</b>
Binario di guida per sega circolare	<b>0702 157 004</b>
Batteria Li-ion 18 V BASIC M-CUBE 2 Ah	<b>5703 420 000</b>
Batteria Li-ion 18 V BASIC M-CUBE 4 Ah	<b>5704 180 000</b>
Lama per sega circolare per seghe circolari a batteria per legno Diametro x larghezza taglio/spessore anima lama x diametro foro = 190 x 2,0/1,35 x 30 mm; Numero denti = 54 PZ	<b>0610 241 954</b>
Lama per sega circolare per seghe circolari a batteria per legno Diametro x larghezza taglio/spessore anima lama x diametro foro = 190 x 1,8/1,2 x 30 mm; Numero denti = 30 PZ	<b>0610 271 930</b>
Lama per sega circolare per seghe circolari a batteria per legno Diametro x larghezza taglio/spessore anima lama x diametro foro = 190 x 1,8/1,2 x 30 mm; Numero denti = 42 PZ	<b>0610 271 942</b>
Cetus X-treme safety goggles	<b>0899 102 380</b>
Occhiale a maschera FS 2020-01	<b>0899 102 420</b>
Cuffia antirumore WNA 200/F	<b>0899 300 430</b>

Prodotti correlati per	Denominazione	Art. n.
5701 411 000	Batteria Li-ion 18 V BASIC M-CUBE 5 Ah	<b>5703 450 000</b>
	Termoformato per valigetta per macchine MASTER	<b>5801 845 411</b>
	Lama per sega circolare per seghe circolari a batteria per legno	<b>0610 281 924</b>