


VITE PER CARPENTERIA WÜPOFAST II TX

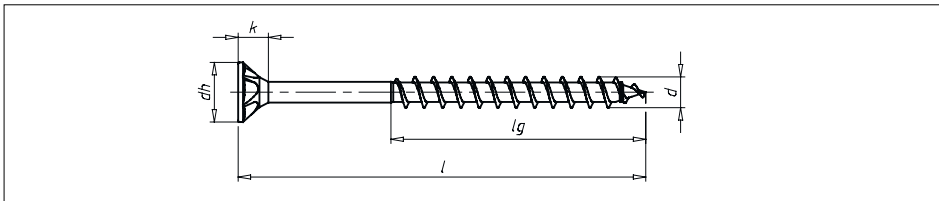

* il marchio W sulla testa della vite permette una più facile identificazione

| diametro nominale d [mm] | lunghezza l [mm] | lunghezza filetto lg [mm] | diametro testa dh [mm] | altezza testa k [mm] | impronta TX | Art. |
|--------------------------|---------------------|---------------------------|------------------------|----------------------|-------------|---------------------|
| 5 | 40 | 24 | 9,7 | 4,5 | TX 20 | 0176 025 40 |
| | 50 | 30 | | | | 0176 025 50 |
| | 60 | 35 | | | | 0176 025 60 |
| | 70 | 40 | | | | 0176 025 70 |
| | 80 | 50 | | | | 0176 025 80 |
| | 90 | 54 | | | | 0176 025 90 |
| | 100 | 60 | | | | 0176 025 100 |
| | 110 | 70 | | | | 0176 025 110 |
| | 120 | 70 | | | | 0176 025 120 |
| 6 | 40 | 24 | 11,7 | 5 | TX 30 | 0176 016 40 |
| | 50 | 30 | | | | 0176 016 50 |
| | 60 | 35 | | | | 0176 016 60 |
| | 70 | 42 | | | | 0176 016 70 |
| | 80 | 50 | | | | 0176 016 80 |
| | 90 | 56 | | | | 0176 016 90 |
| | 100 | 60 | | | | 0176 016 100 |
| | 110 | 70 | | | | 0176 016 110 |
| | 120 | | | | | 0176 016 120 |
| | 130 | | | | | 0176 016 130 |
| | 140 | | | | | 0176 016 140 |
| | 150 | | | | | 0176 016 150 |
| | 160 | | | | | 0176 016 160 |
| | 180 | | | | | 0176 016 180 |
| | 200 | | | | | 0176 016 200 |
| | 220 | | | | | 0176 016 220 |
| | 240 | 0176 016 240 | | | | |
| 260 | 0176 016 260 | | | | | |
| 280 | 0176 016 280 | | | | | |
| 300 | 0176 016 300 | | | | | |

Vite a testa piana svasata con tasche raccoglitrucoli sottotesta, impronta TX, elica alesatrice e filetto parziale, particolarmente indicata per l'utilizzo in tutte le costruzioni in legno.

- marcatura CE secondo EN 14592
- in acciaio zincato bianco, privo di Cromo esavalente, con spessore dello strato di zincatura di 8 µm

Campo di impiego:

utilizzabile in diverse applicazioni, quali:

- carpenteria in legno
- costruzioni in legno massiccio e legno lamellare
- prefabbricati in legno
- ristrutturazioni

Testa autosvasante con tasche raccoglitrucoli

- rispetto ai normali svasatori sottotesta, le tasche raccoglitrucoli riducono i trucioli sporgenti offrendo un risultato estetico più gradevole e professionale
- svasature perfettamente a filo
- evitano fenditure/spaccature del legno

Impronta TX

- nessuna oscillazione dell'inserito
- centratura rapida ed ottimale
- maggiore durata dell'inserito

Elica alesatrice

(dalla misura 5 x 70 mm)

- riduce l'attrito durante l'avvitamento
- minor sollecitazione degli elettrotensili (con conseguente aumento della durata)

Filetto a passo grosso

- avvitamento più rapido rispetto alla filettatura ad inizio singolo; risparmio di tempo fino al 20%
- il rivestimento in materiale sintetico autolubrificante consente un avanzamento rapido della vite nel materiale con conseguente riduzione della coppia di avvitamento
- arriva fino in punta

Punta ad ago

- punta affilata con nervature di fresatura aggiuntive
- riduzione dell'effetto di scissione del legno, e quindi delle crepe, grazie alle nervature di fresatura aggiuntive, soprattutto su impieghi vicino al bordo
- consente un appoggio ottimale senza scivolare e senza rovinare la superficie