 



Lama per sega universale, metallo, quattro stelle Demolition Longlife/acciaio inossidabile professionale

Per lavori di demolizione. Massima capacità di carico e durata estremamente lunga. Soprattutto per il taglio dell'acciaio inossidabile.

- Il carburo metallico garantisce una durata molto lunga e la massima capacità di carico, in particolare durante il taglio dell'acciaio inossidabile.
- La lama taglia in modo preciso e ad angolo retto grazie al corpo della lama estremamente ampio



Solo a fini illustrativi

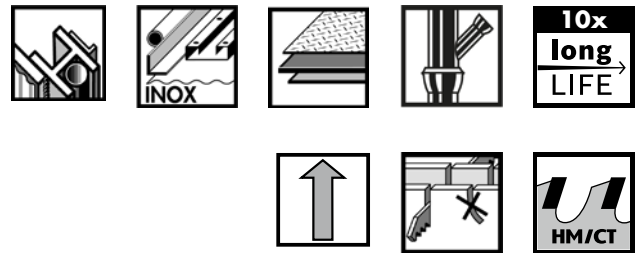

Dentatura	3 mm
Spessore	1,25 mm
Tipo particolarmente adatto per	Profili e tubi in metallo, Acciaio inox, profili e tubi, Lamiere spesse
Ideale per	Tubi di acciaio, tubi in metallo fuso
Numero pezzi	3 PZ

Lunghezza (L)	Spessore materiale min/max	Art. n.	P. Qtà
150 mm	0-100 mm	0615 915 300	1
228 mm	0-175 mm	0615 922 300	1

Istruzioni

Codice colore

- Marrone: Per il legno
- Blu: Per il metallo
- Grigio: Per applicazioni edili/universali
- Verde: Per l'acciaio inossidabile
- Rosso: Per inserti speciali

Sistema a stelle

- Quattro stelle: Lama per sega ad alte prestazioni con una durata estremamente lunga in applicazioni estreme.
- Tre stelle: Lama per sega ad alte prestazioni per applicazioni estremamente complesse, prestazioni di taglio elevate e lunga durata.
- Due stelle: Lama eccellente per applicazioni pesanti.
- Una stella: Ottima lama standard per applicazioni tradizionali.

Indicazione

- Ulteriori informazioni tecniche sono disponibili sulla confezione del prodotto.
- Lame per sega universale per metallo: forniscono raffreddamento, riducono il numero di corse e l'oscillazione allo spegnimento.
- Il raffreddamento prolunga la durata delle lame della sega.