


## INSERTI RW

### L'inserto perfetto per la nuova generazione di viti ASSY®.

- maggiore potenza grazie alla maggiore superficie di contatto
- più stabilità e posizionamento preciso grazie alla perfetta aderenza tra inserto e intaglio
- lavorare con una sola mano e miglior presa durante l'inserimento grazie all'effetto "incastro"
- inserti con codice a doppio colore stampato per una facile identificazione della misura

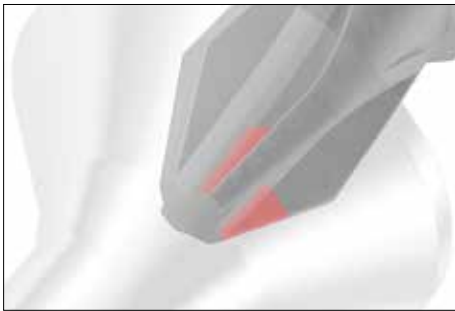

#### Intaglio PH/PZ

Buona centratura dell'inserto nell'impronta. Ma bassa potenza di trasmissione e facile espulsione dell'inserto e quindi facile usura e sgranamento.



#### Intaglio TX











Trasmissione di coppia elevata con buona presa laterale. Tuttavia facile sgranamento dell'intaglio e difficile inserimento dell'inserto nelle misure più piccole.



#### Intaglio RW

Perfetto adattamento dell'inserto nell'intaglio grazie alla forma conica ed alla elevata penetrazione. Trasmissione di forza elevata e maggiore durata nel tempo vengono garantite dalla superficie di contatto maggiorata delle alette laterali.

**Avvertenze: L'inserto RW è compatibile con le viti con intaglio AW e, viceversa, gli inserti AW sono compatibili con le viti con intaglio RW**

	 1/4" 25 mm	 1/4" 50 mm	 1/4" 120 mm	 5/16" 50 mm	 5/16" 120 mm
RW®	Art.	Art.	Art.	Art.	Art.
 RW10	<b>0614 70 10</b>	<b>0614 71 10</b>	<b>0614 72 10</b>		
 RW20	<b>0614 70 20</b>	<b>0614 71 20</b>	<b>0614 72 20</b>		
 RW25	<b>0614 70 25</b>	<b>0614 71 25</b>	<b>0614 72 25</b>		
 RW30	<b>0614 70 30</b>	<b>0614 71 30</b>	<b>0614 72 30</b>		
 RW40	<b>0614 70 40</b>	<b>0614 71 40</b>	<b>0614 72 40</b>		
 RW50				<b>0614 70 50</b>	<b>0614 72 50</b>