

## CHIDO SCANALATO ANKER



 
- in acciaio zincato
- marcati CE secondo EN 14592

### Campi d'impiego:

Per collegamenti di piastre metalliche a supporti in legno lamellare, legno massiccio, pannelli XLAM (CLT), LVL e pannelli a base di legno.

Diametro nominale [mm]	lunghezza [mm]	Art.
4	40	0681 940 040
	50	0681 940 050
	60	0681 940 060
	75	0681 940 075
	100	0681 940 100

## CHIODI NASTRATI ANKER A 26°



- in acciaio zincato
- marcati CE secondo EN 14592
- nastri in plastica

### Campi d'impiego:

Per collegamenti di piastre metalliche a supporti in legno lamellare, legno massiccio, pannelli XLAM (CLT), LVL e pannelli a base di legno.

Diametro nominale d <sub>1</sub> [mm]	Lunghezza l <sub>1</sub> [mm]	Art.
4	40 mm	0486 440 40
	50 mm	0486 440 50
	60 mm	0486 440 60

## CHIODI NASTRATI ANKER A 34°




- in acciaio zincato giallo
- marcati CE secondo EN 14592
- nastri in carta

### Campi d'impiego:

Per collegamenti di piastre metalliche a supporti in legno lamellare, legno massiccio, pannelli XLAM (CLT), LVL e pannelli a base di legno.

### Idonei per le seguenti chiodatrici:

- BeA: AN R60-34

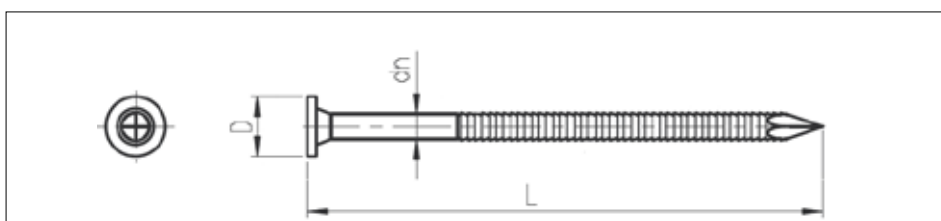

lunghezza L [mm]	diametro nominale dn [mm]	diametro testa D [mm]	Art.
60	4	8	0486 441 60