

## PVC-PLAKBAND



| Kleur       | Breedte mm | Lengte mm | Dikte mm | Art.nr              | Verp. |
|-------------|------------|-----------|----------|---------------------|-------|
| transparant | 50         | 66        | 0,055    | <b>0985 050</b>     | 6     |
| bruin       | 50         | 66        | 0,055    | <b>0985 050 001</b> | 6     |


### Transparant / bruin

- Geschikt voor alle soorten verpakkingen.
- Hoge scheurweerstand in de lengte.
- Gemakkelijk afrolbaar.
- Beschermt tegen vocht en beschadiging.
- Licht gestructureerd.
- Hoge bindingssterkte.
- Heel goede rek in dwarsrichting.

#### Technische gegevens

|                                                        |                   |
|--------------------------------------------------------|-------------------|
| Lijmbasis                                              | Natuurlijk rubber |
| Drager                                                 | Pvc-folie (ruw)   |
| Kleefkracht                                            | 4,5 N / 25 mm     |
| Trekverlenging                                         | 70 %              |
| Verwerkingstemperatuur                                 | +20 °C tot +30 °C |
| Temperatuurbestendigheid                               | -20 °C tot +80 °C |
| Houdbaarheid (bij ca. +20 °C en 50 % luchtvochtigheid) | 6 maanden         |
| Uv-bestendigheid                                       | Neen              |
| Vochtigheidsbestendigheid                              | Neen              |

## PAPIEREN PLAKBAND

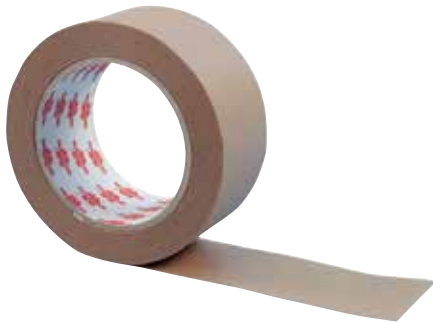

| Kleur       | Breedte mm | Lengte mm | Dikte mm | Art.nr            | Verp. |
|-------------|------------|-----------|----------|-------------------|-------|
| transparant | 50         | 66        | 0,055    | <b>0985 050 1</b> | 6     |

### Bruin

- Geschikt voor lichte tot middelzware verpakingsdozen.
- Met versterkte rekbaarheid.
- Gemakkelijk met de hand af te scheuren.
- Oplosmiddelvrij.
- Milieuvriendelijk alternatief.

#### Technische gegevens

|                                                       |                    |
|-------------------------------------------------------|--------------------|
| Lijmbasis                                             | Synthetisch rubber |
| Drager                                                | Papier             |
| Kleefkracht                                           | 18,8 N / 25 mm     |
| Trekverlenging                                        | 8 %                |
| Verwerkingstemperatuur                                | +10 °C tot +25 °C  |
| Temperatuurbestendigheid                              | -30 °C tot +70 °C  |
| Houdbaarheid (bij ca. +20 °C en 50% luchtvochtigheid) | 12 maanden         |
| Uv-bestendigheid                                      | Neen               |
| Vochtigheidsbestendigheid                             | Neen               |

## AFROLAPPARAAT VOOR UNIVERSELE KLEFBAND



### Met beschermklep.

- Intrekbaar mes met beschermklep beschermt gebruiker tegen blessures.
- Ergo-Softgreep voor gebruikersvriendelijke en aangename hantering.
- Instelbare rolrem voor probleemloos verwerken.
- Universeel bruikbaar voor alle in de handel verkrijgbare packbanden.

|                               |                     |              |
|-------------------------------|---------------------|--------------|
| Voor rollen van 50 mm breedte | <b>Art.nr</b>       | <b>Verp.</b> |
|                               | <b>0985 052 005</b> | 1            |