


ROLMETER MET STALEN BAND

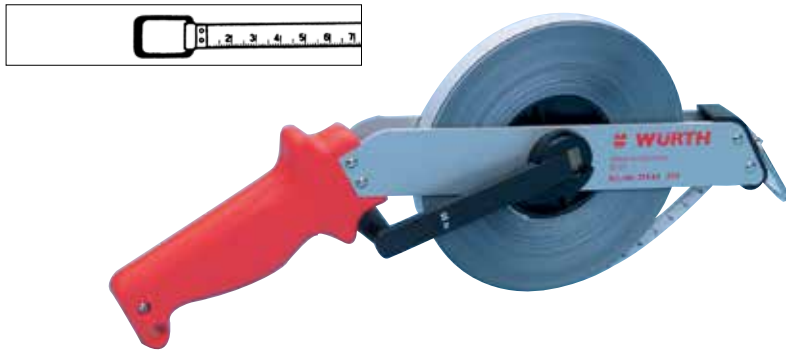


Lengte m	Bandbreedte mm	Art.nr	Verp.
30	13	0714 64 533	1
50		0714 64 535	

Met een geëloxeerde alu-kader

- Wit gelakte band met mm-indeling en rode cijferindeling op de voorkant.
Zeer goed afleesbaar.
- Bandbegin met versterking en dubbele nieting.
Verhindert het inscheuren of afbreken van de band.
- Licht in gewicht en zeer handelbaar.
- De rolmeters met stalen band voldoen volgens de EWG-precisieklasse II*.

GLASVEZEL ROLMETER

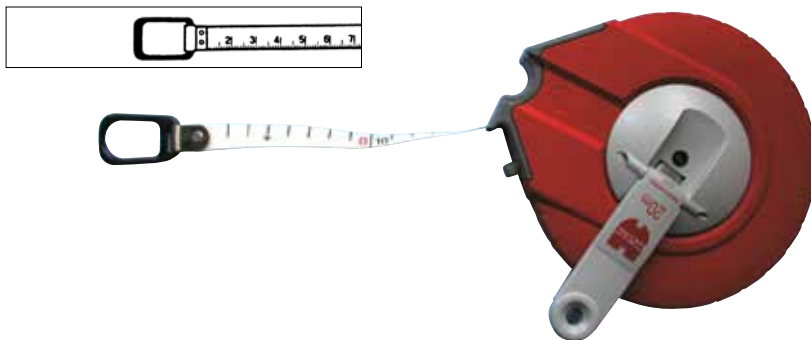

Lengte m	Bandbreedte mm	Art.nr	Verp.
20	13	0714 64 50	1
30		0714 64 51	

In slijtvast Platal huis

- Wit glasvezelversterkte band met rode cijfers en cm-indeling langs beide kanten.
Licht in gewicht en geen roestvorming.
- De rolmeters met glasvezelband voldoen volgens de EWG-precisie-klasse II*.

HOUTEN PLOOIMETER



Lengte m	Breedte mm	Art.nr	Verp.
2	16	0715 64 57	1

Lengte	1 m	2 m	3 m	3,5 m	5 m	8 m
Tolerantie	± 0,5 mm	± 0,7 mm	± 0,9 mm	± 1,1 mm	± 1,3 mm	± 1,9 mm

EWG precisieklasse II