


## Vionare-accessoireset voor laden

### H89/H121-laden

**Leveringsomvang: 3 x interne afdekkap, 1 x klemkoppelingset links/rechts, 2 x frontbevestiging**

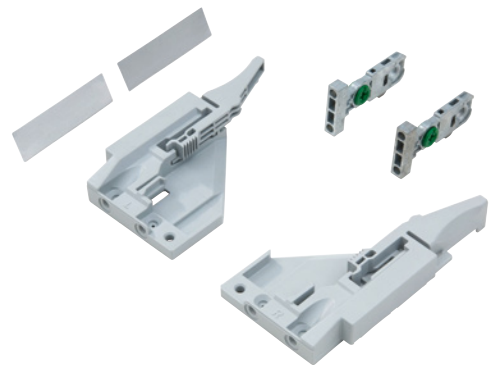

Afbeelding kan afwijken

 GRASS®

Materiaal	Spuitgietzink/plastic
-----------	-----------------------

Kleur	Geschikt voor frame	Montagesoort	Art.nr.	VE
ZilverGrijs, vergelijkbaar met RAL 9006	Vionaro H63	Om te schroeven	<b>F136 101 003</b>	1/50
Grafiet, vergelijkbaar RAL 7015	Vionaro H63	Om te schroeven	<b>F136 101 004</b>	1/50
Sneeuwwit, vergelijkbaar met RAL 9003	Vionaro H63	Om te schroeven	<b>F136 101 005</b>	1/50
ZilverGrijs, vergelijkbaar met RAL 9006	Vionaro H89/H121	Om te schroeven	<b>F136 100 121</b>	1/50
ZilverGrijs, vergelijkbaar met RAL 9006	Vionaro H89/H121	Met 8mm spreiddeugel	<b>F136 100 122</b>	1/50
Grafiet, vergelijkbaar RAL 7015	Vionaro H89/H121	Om te schroeven	<b>F136 100 123</b>	1/50
Grafiet, vergelijkbaar RAL 7015	Vionaro H89/H121	Met 8mm spreiddeugel	<b>F136 100 124</b>	1/50
Sneeuwwit, vergelijkbaar met RAL 9003	Vionaro H89/H121	Om te schroeven	<b>F136 100 125</b>	1/50
Sneeuwwit, vergelijkbaar met RAL 9003	Vionaro H89/H121	Met 8mm spreiddeugel	<b>F136 100 126</b>	1/50
ZilverGrijs, vergelijkbaar met RAL 9006	Vionaro H185/H249	Om te schroeven	<b>F136 100 310</b>	50
ZilverGrijs, vergelijkbaar met RAL 9006	Vionaro H185/H249	Om te schroeven	<b>F136 136 789</b>	1/50
ZilverGrijs, vergelijkbaar met RAL 9006	Vionaro H185/H249	Met 8mm spreiddeugel	<b>F136 136 823</b>	1/50
Grafiet, vergelijkbaar RAL 7015	Vionaro H185/H249	Om te schroeven	<b>F136 136 790</b>	1/50
Grafiet, vergelijkbaar RAL 7015	Vionaro H185/H249	Met 8mm spreiddeugel	<b>F136 136 824</b>	1/50
Sneeuwwit, vergelijkbaar met RAL 9003	Vionaro H185/H249	Om te schroeven	<b>F136 136 791</b>	1/50
Sneeuwwit, vergelijkbaar met RAL 9003	Vionaro H185/H249	Met 8mm spreiddeugel	<b>F136 136 825</b>	1/50

**Leveringsomvang: 2 x interne afdekkap, 1 x klemkoppelingset links/rechts, 2 x frontbevestiging**