

## Gereedschapsassortiment in koffer

Deze gereedschapskoffer met 61 stuks gereedschap is bij uitstek geschikt voor mobiel gebruik

### Uitgebreide set

Alle meest gebruikte gereedschappen in één koffer

### Hoogwaardige koffer

Hoogwaardige kunststof koffer met vier kliksluitingen




Aantal stuks in assortiment of set	61 st
Lengte x breedte x hoogte	564 x 430 x 100 mm

**Art.nr. 0965 93 061**

VE: 1

### Opmerking

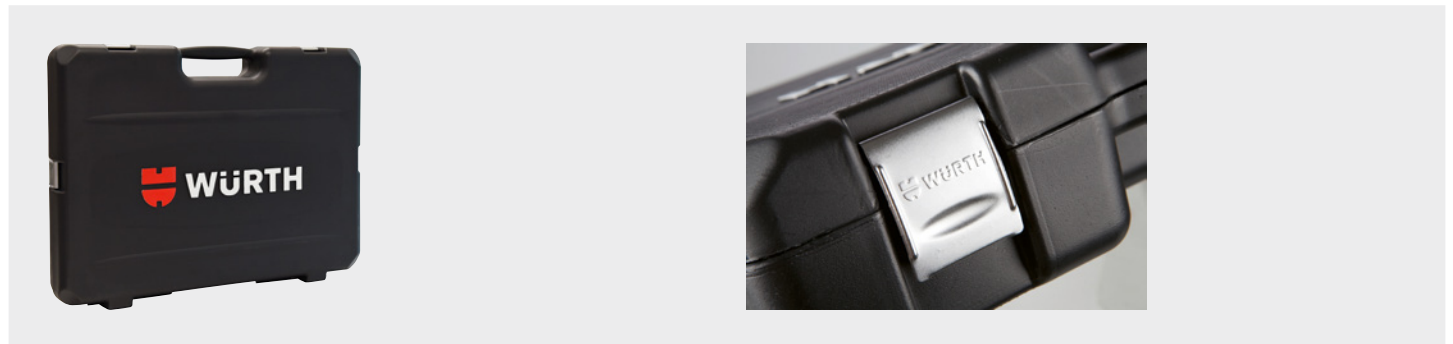

#### Leveringsomvang van art.nr. 0965 93 061

Benaming	Art.nr.	Aantal
Sleufschroevendraaier 1,2 x 6,5 mm; Bladlengte 150 mm	<b>0613 231 065</b>	1
Sleufschroevendraaier 0,6 x 3,5 mm; Bladlengte 100 mm	<b>0613 231 735</b>	1
Schroevendraaier PH 1; Bladlengte 80 mm	<b>0613 232 01</b>	1
Schroevendraaier PH 2; Bladlengte 100 mm	<b>0613 232 02</b>	1
Schroevendraaier PH Bladlengte 150 mm	<b>0613 232 03</b>	1
1/2 inch ratel	<b>0712 012 0</b>	1
1/2 inch dopsleutel 8 mm	<b>0712 131 108</b>	1
1/2 inch dopsleutel 10 mm; Lengte 36 mm	<b>0712 131 110</b>	1
1/2 inch dopsleutel 11 mm; Lengte 36 mm	<b>0712 131 111</b>	1
1/2 inch dopsleutel 12 mm; Lengte 36 mm	<b>0712 131 112</b>	1
1/2 inch dopsleutel 13 mm; Lengte 36 mm	<b>0712 131 113</b>	1
1/2 inch dopsleutel 14 mm; Lengte 36 mm	<b>0712 131 114</b>	1
1/2 inch dopsleutel 15 mm; Lengte 36 mm	<b>0712 131 115</b>	1
1/2 inch dopsleutel 16 mm; Lengte 36 mm	<b>0712 131 116</b>	1
1/2 inch dopsleutel 17 mm	<b>0712 131 117</b>	1
1/2 inch dopsleutel 18 mm; Lengte 36 mm	<b>0712 131 118</b>	1
1/2 inch dopsleutel 19 mm; Lengte 36 mm	<b>0712 131 119</b>	1
1/2 inch dopsleutel 21 mm; Lengte 38 mm	<b>0712 131 121</b>	1
1/2 inch dopsleutel 22 mm; Lengte 38 mm	<b>0712 131 122</b>	1
1/2 inch dopsleutel 24 mm; Lengte 38 mm	<b>0712 131 124</b>	1

**Leveringsomvang van art.nr. 0965 93 061**

<b>Benaming</b>	<b>Art.nr.</b>	<b>Aantal</b>
1/2 inch dopsleutel 27 mm; Lengte 44 mm	<b>0712 131 127</b>	1
1/2 inch dopsleutel 30 mm; Lengte 44 mm	<b>0712 131 130</b>	1
1/2 inch dopsleutel 32 mm; Lengte 44 mm	<b>0712 131 132</b>	1
1/2 inch verlengstuk Lengte 125 mm	<b>0712 138 105</b>	1
1/2 inch verlengstuk Lengte 250 mm	<b>0712 138 110</b>	1
1/2 inch cardangewricht 70 mm	<b>0712 138 301</b>	1
Bit-adapter, andere		1
Ringsteeksleutel, kort 8 mm	<b>0713 301 08</b>	1
Ringsteeksleutel, kort 10 mm; Lengte 140 mm	<b>0713 301 10</b>	1
Ringsteeksleutel, kort 11 mm	<b>0713 301 11</b>	1
Ringsteeksleutel, kort 12 mm	<b>0713 301 12</b>	1
Ringsteeksleutel, kort 13 mm; Lengte 170 mm	<b>0713 301 13</b>	1
Ringsteeksleutel, kort 14 mm	<b>0713 301 14</b>	1
Ringsteeksleutel, kort 15 mm	<b>0713 301 15</b>	1
Ringsteeksleutel, kort 16 mm	<b>0713 301 16</b>	1
Ringsteeksleutel, kort 17 mm; Lengte 205 mm	<b>0713 301 17</b>	1
Ringsteeksleutel, kort 18 mm	<b>0713 301 18</b>	1
Ringsteeksleutel, kort 19 mm; Lengte 230 mm	<b>0713 301 19</b>	1
Ringsteeksleutel, kort 21 mm	<b>0713 301 21</b>	1
Ringsteeksleutel, kort 22 mm; Lengte 260 mm	<b>0713 301 22</b>	1
Ringsteeksleutel, kort 24 mm; Lengte 280 mm	<b>0713 301 24</b>	1
Ringsteeksleutel, kort 27 mm; Lengte 310 mm	<b>0713 301 27</b>	1
Ringsteeksleutel, kort 30 mm	<b>0713 301 30</b>	1
Ringsteeksleutel, kort 32 mm; Lengte 350 mm	<b>0713 301 32</b>	1
Waterpomptang DIN ISO 8976 Min./max. klembereik 10-30 mm; Lengte 250 mm	<b>0714 02 76</b>	1
Combinatietang DIN ISO 5746 180 mm	<b>0715 01 575</b>	1
Binnenzeskantsleutel 4 mm	<b>0715 31 39</b>	1
Binnenzeskantsleutel 5 mm	<b>0715 31 40</b>	1
Binnenzeskantsleutel 6 mm	<b>0715 31 41</b>	1
Binnenzeskantsleutel 8 mm	<b>0715 31 43</b>	1
Binnenzeskantsleutel 10 mm	<b>0715 31 45</b>	1
Binnenzeskantsleutel 12 mm	<b>0715 31 47</b>	1
Stiftsleutel TX10	<b>0715 36 10</b>	1
Stiftsleutel TX15	<b>0715 36 15</b>	1
Stiftsleutel TX20	<b>0715 36 20</b>	1
Stiftsleutel TX25	<b>0715 36 25</b>	1
Stiftsleutel TX30	<b>0715 36 30</b>	1
Stiftsleutel TX40	<b>0715 36 40</b>	1
Transparante eenpolige spanningzoeker	<b>0715 53 05</b>	1
1C-snijmes met glijstuk 160 mm	<b>0715 66 210</b>	1
Bankwerkershamer 400 g	<b>0715 731 40</b>	1